

SATA Festplatten Dockingstation auf USB 3.0 oder eSATA 2,5/3,5 - HDD Docking Station

Produkt-ID: SATDOCKU3E



Die SATDOCKU3E USB 3.0/eSATA auf SATA Festplatten-Dockingstation bietet mittels einer eSATA- oder USB-Verbindung schnell und einfach Zugriff auf 2,5- oder 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke (HDD) oder Solid-State-Laufwerke (SSD), wodurch sie mit beinahe jedem System kompatibel ist.

Die HDD-Dockingstation unterstützt Laufwerke mit hoher Kapazität (getestet mit 3,5-Zoll-Laufwerken bis zu 4 TB und 2,5-Zoll-Laufwerken bis zu 1 TB) und gibt Ihnen die Möglichkeit die Speicher-/Sicherungsfähigkeiten Ihres Computers deutlich zu steigern.

Das Festplatten-Dock bietet eSATA oder USB 3.0 Hostverbindungen (jeweils 3 Gbit/s, 5 Gbit/s Bandbreite) und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s) Verbindungen zum Hostcomputer.


Um eine HDD Installation und den Austausch von Laufwerken in und aus dem Dock heraus zu vereinfachen, bietet SATDOCKU3E ein Toplader-Design für einfachen Zugriff.

Mit einem zusätzlichen SATA-ID-Festplattenadapter (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt SATDOCKU3E alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

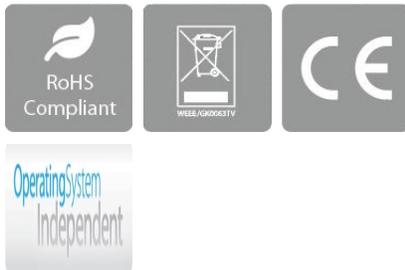

Anwendungen

- Datenrettungsspezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen.
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivierungszwecken.
- Für Techniker, die regelmäßig unterschiedliche Festplatten testen und wechseln müssen

Merkmale

- Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
- SuperSpeed USB 3.0-Host-konforme Schnittstelle mit einer Datenbandbreite von bis zu 5 Gbit/s
- SATA Revision 2-konforme eSATA Host-Schnittstelle mit Datenbandbreiten von bis zu 3 Gbit/s
- Separater Ein-/Ausschalter und Status-LED
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Kompakter, Desktop-ähnlicher Formfaktor
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.0 & eSATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in

Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Chipset-ID	ASMedia - ASM1051

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
Typ und Rate	SATA II (3 Gbps)
RAID	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 5400 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min
Hot Swap-Funktion	Ja
Einbauvorgänge	15,000 cycles
Temperaturalarm	Nein

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - eSATA (7-polig, Daten) 1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB- oder eSATA-Port
--------------------------------	----------------------------------

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung (Blau) 1 - Laufwerkstatus (Blau - Stromversorgung ein, rot)
--------------	--

blinkend - Aktivität)

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	110V-240V AC
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	8 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyyp	Kunststoff
Produktlänge	5.6 in [14.2 cm]
Produktbreite	3.1 in [8 cm]
Produkthöhe	3.1 in [8 cm]
Produktgewicht	14.6 oz [414 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	7.5 in [19 cm]
Paketbreite	7.1 in [18 cm]
Pakethöhe	3.5 in [90 mm]
Versandgewicht	33.9 oz [960 g]

(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Festplatten-Dockingstation
	1 - USB 3.0 Kabel
	1 - eSATA-Kabel
	1 - Universales Netzteil
	3 - Netzteilstecker (NA/GB/EU)
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.