

SFP+モジュール／Cisco製品SFP-10GB-TC互換／10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ

製品ID: SFP10GBTCST



SFP10GBTCSTは、Cisco製品SFP-10GB-T-X互換の銅線トランシーバモジュールです。Cisco®ブランドのスイッチやルーターでの使用を前提に、設計／プログラミング／検証が行われた製品です。銅線ケーブルで最大30mの距離に対応し、10GBASE-T準拠のネットワークで安定した10GbE接続を提供します。


技術仕様:

- ・最大データ転送レート: 10 Gbps
- ・タイプ: 銅線
- ・接続タイプ: RJ45コネクタ
- ・最大転送距離: 30m
- ・MTBF: 4,598,430時間
- ・デジタル診断モニタリング(DDM): 非対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能なSFP+銅線モジュールです。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとダイレクトアタッチSFPケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性

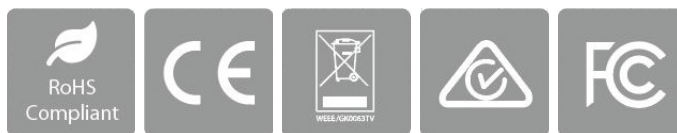

用途

- ・Cisco製スイッチ／ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換

- ・リモートセグメントにネットワークを拡張

製品の特長

- ・Cisco

製品 SFP-10GB-T-X と 100% 互換: Cisco 製品スイッチ各種で使用可能 (Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850 など)

- ・技術仕様: 10GBASE-T | 10Gbps | 銅線 | RJ-45 コネクタ | 最大転送距離 30m

- ・メーカーホスト互換性を検証: Cisco 製スイッチ / ルーターとのホットスワップに対応。

MSA 準拠製品のスイッチに対応: アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能 (Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supernano、TP-Link など)

安心サポート: モジュール本体に StarTech.com ライフタイム保証を提供 (併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.com アドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	Cisco
業界標準	IEEE 802.3an 10GBASE-T

性能

最大データ転送速度	10Gbps
最大伝達距離	30m
ファイバタイプ	銅
DDM	なし
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
MTBF	4,598,430 時間
消費電力 (W)	2.3 W (max.)

コネクタ

ローカルユニットコネクタ	1 - RJ-45
--------------	-----------

特記 / 必要条件

注意	Gigabit 光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバータ用
----	-------------------------------------

電源

出力電圧	3.3V DC
------	---------

環境条件

動作温度	0° C to 70° C
保存温度	-40° C to 90° C
湿度	95%

物理的特徴

色	シルバー
製品縦	69.8 mm [2.7 in]
製品横	1.3 cm [0.5 in]
製品高さ	1.4 cm [0.5 in]
製品重量	58.0 g [2.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	12.1 cm [4.8 in]
パッケージ横	7.5 cm [3.0 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	56.0 g [2.0 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – SFPトランシーバー
---------	----------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。