

HDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応

製品ID: ST121HD20V




カテゴリ6ケーブル使用HDMIエクステンダー。1本のカテゴリ6ケーブルで4K/60Hz信号を最大で50mまで延長します。ハイダイナミックレンジ（HDR）をサポートし、高品質ビデオと高コントラスト比イメージを伝送します。

このイーサネットHDMIエクステンダーは、HD（1080p）画質の4倍にあたる4K 60Hz（3840 x 2160）の解像度に対応しています。HDMI 2.0をサポートし、4:4:4クロマサブサンプリングで動画コンテンツの配信に適した鮮明な画質を保持します。HDRサポートにより、コントラスト比、カラー輝度、明度の高い画像を楽しむことができます。

このHDMI – CAT6コンバータは、壁や天井に通してある既存のカテゴリ6ケーブルに直接接続できるため、新しくHDMI伝送用の工事コストがかかりません。最大で50mまでHDMI信号を手軽に延長できるソリューションです。

HDCP
2.2準拠のエクステンダーは、ブルーレイプレーヤーやオンラインストリーミング機器などのHDMI対応デバイスから高解像度機能を引き出します。安心してHDMI 2.0対応機器／ディスプレイを接続することができます。

認証、レポート、互換性

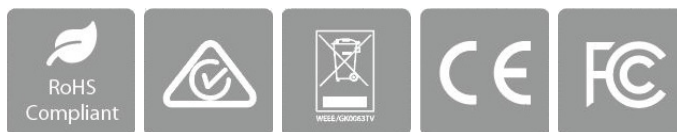

用途

- ・ 教室や会議室でHDMI信号を延長
- ・ 既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成
- ・ 展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送
- ・ 電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長

製品の特長

- ・ 4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像
- ・ HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供
- ・ 安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ
- ・ HDCP 2.2対応機器／ディスプレイとの互換性

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
AV入力	HDMI
AV出力	HDMI
配線	Cat6 UTP
オーディオ	あり

性能

最大ケーブル長	50.3 m [165.0 ft]
最大距離	50m
最大デジタル解像度	3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
対応解像度	Transmitter Local Output: 480i60, 576i50, 480p60, 576p50, 720p24/25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60, 2K24/25/30/50/60, 4K24/25/30, 4K50/60 4:2:0, 4K50/60 4:4:4; 640x480@60, 1024x768@60, 1280x768@60, 1280x800@60, 1280x1024@60, 1360x768@60, 1400x1050@60, 1440x900@60, 1600x900@60, 1680x1050@60, 1920x1200@60RB Receiver Output: 480i60, 576i50, 480p60, 576p50, 720p24/25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60, 4K24/25/30, 4K50/60 4:2:0, 4K50/60 4:4:4; 640x480@60, 1024x768@60, 1280x768@60, 1280x800@60, 1280x1024@60, 1360x768@60, 1400x1050@60, 1440x900@60, 1600x900@60, 1680x1050@60, 1920x1200@60RB
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	7.1ch サラウンドサウンド

コネクタ

コネクタA	1 – RJ-45
	2 – HDMI [19ピン]

コネクタB		1 – HDMI [19ピン]
		1 – RJ-45
電源		
電源		付属ACアダプタ
入力電圧		100 – 240 VAC
入力電流		0.3A
出力電圧		12 VDC
出力電流		1A
センターチップのポラリティ		ポジティブ
プラグタイプ		M
環境条件		
動作温度		0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度		-20° C to 60° C (4° F to 140° F)
湿度		0% ~ 80 % RH (結露なし)
物理的特徴		
色		ブラック
製品縦		97.0 mm [3.8 in]
製品横		7.0 cm [2.8 in]
製品高さ		1.3 cm [0.5 in]
製品重量		156.0 g [5.5 oz]
パッケージ情報		
パッケージ数量		1
パッケージ縦		22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横		13.3 cm [5.2 in]
パッケージ高さ		7.5 cm [3.0 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量		0.8 kg [1.7 lb]
箱に含まれているもの		
パッケージ内容		1 – カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機
		1 – カテゴリ6対応HDMI受信機
		1 – IR ブラスター

1 - IR レシーバ

2 - ユニバーサルACアダプタ
日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド

1 - クイックスタートガイド

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。