

多入力対応 HDBaseT エクステンダーキット スイッチとビデオスケーラー機能内蔵

製品ID: ST121HDBTSC



マルチ入力HDBaseT™エクステンダキット。AV信号を70m離れたリモートロケーションまで延長します。スイッチおよびスケーラーを内蔵しており、4つのビデオソース(2 x HDMI、1 x VGA、1 x DisplayPort)からどれを出力するか選択できます。

HDBaseT


エクステンダは、内蔵コンバータスイッチにより、2件のHDMI、VGAとDPそれぞれ1件のソースを同じHDMIディスプレイ(リモートおよびローカル)に接続することができます。アダプタ、スケーラー、ビデオスイッチは不要です。

手動でビデオの切り替え操作ができる使いやすいボタンに加え、2つの自動スイッチ機能に対応しています。自動検出モードは新しく接続されたデバイスを自動的に選択し、優先度モードでは、デフォルトとして選択したポートに切り替えます。

このHDBaseTエクステンダにはスケーラーが内蔵されており、画像を1080pの解像度にスケーリングします。どんなソースを接続しても、直感的な操作でHDMIディスプレイに最適な画質で表示できるため安心です。リモート受信機についているボタンでOSDにアクセスし、簡単にスケーリング操作ができます。最新型のHDMIディスプレイでは、旧型のビデオ信号解像度はサポートされなくなっています。本製品のように、これまで一般的だったVGA解像度のサポート機能がないと、最新のHDMIディスプレイでソースを表示できない場合があります。

このエクステンダキットでは、ビデオソースから70mの距離でもHD画質が保持されます。最適な画質でコンテンツを表示します。

認証、レポート、互換性

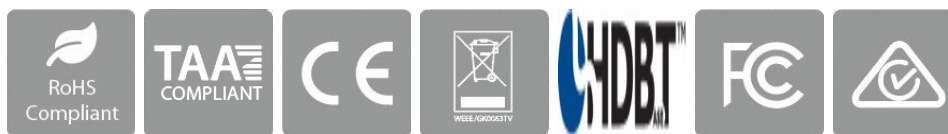

用途

- ・病院、ショッピングセンター、スタジアムなど大型施設で明瞭なデジタルサイネージディスプレイを構成
- ・レストラン、バー、ホテルなどで娯楽用リモートディスプレイのコンテンツをセットトップボックスとコンピュータ間で自動切り替え

製品の特長

- ・VGA、DP、HDMI入力に1台で対応するスイッチエクステンダで手間とコストを削減
- ・ビデオスケーラー内蔵で毎回理想的なビデオ接続を実現
- ・70mの長距離で1080pの鮮明な画質に対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
配線	Cat5e UTP以上
オーディオ	あり
ラック取り付け可能	あり
デジチェーン型	なし

性能

最大ケーブル長	70 m [229.6 ft]
最大距離	70m
最大デジタル解像度	1920x1200 @ 60 Hz
対応解像度	1920x1200 @ 60 Hz, 1920x1080 (1080p), 1680x1050, 1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x800, 1360x768, 1280x1024, 1280x720 (720p), 1024x768, 800x600, 640x480
	Lower resolutions and refresh rates are also supported.
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	2チャンネル

コネクタ

ローカルユニットコネクタ	2 – HDMI [19ピン]
	1 – DisplayPort [20ピン]
	1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン]
	1 – 3.5mmステレオミニ (3極)
	1 – HDMI [19ピン]
	2 – IrDA (赤外線、SIR/FIR)
	1 – RJ-45
	1 – RJ-11
リモートユニットコネクタ	1 – RJ-45
	1 – HDMI [19ピン]

1 – RJ-11

インジケータ

LEDインジケータ	4 – 選択ポートLED (送信機)
	2 – ステータスLED (送信機)
	4 – 入力LED (受信機)
	1 – ステータスLED (受信機)
	4 – 選択ポートLED (受信機)

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.6 A
出力電圧	12 VDC
出力電流	1.5 A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	M
消費電力(W)	18

環境条件

動作温度	0° to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-10° to 60° C (14° F to 140° F)
湿度	0% ~ 80 % RH (結露なし)

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	アルミ
製品縦	10.6 cm [4.2 in]
製品横	6.1 cm [2.4 in]
製品高さ	6.7 cm [2.6 in]
製品重量	2.0 kg [4.5 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
---------	---

パッケージ縦	16.0 cm [6.3 in]
パッケージ横	9.8 cm [3.9 in]
パッケージ高さ	4.0 cm [1.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.1 kg [2.4 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - HDBaseT 送信機
	1 - HDBaseT スケーラー受信機
	1 - リモコン
	1 - RJ-11 - RS-232 アダプタ
	1 - RJ-11 ケーブル
	2 - 取り付け金具セット
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
	1 - IR ブラスター
	1 - IR レシーバ
	2 - ゴム足セット
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。