

4ポート USB3.0 (5Gbps) ハブ 2.4アンペア急速充電専用ポート x1 搭載

製品ID: ST53004U1C



高速充電対応コンパクトUSB 3.2 Gen

1ハブ。コンピュータに4つのUSB機器を追加接続し、ハブについている充電専用ポート(DCP)でモバイル機器を簡単に高速充電することができます。モバイル端末ユーザーに必須のアクセサリです。

2.4Aの充電専用ポートにより、Android™、Apple、Samsung™などのスマートフォンやタブレット、その他USB対応デバイスを簡単に充電することができます。

充電ポートとデータポートは同時使用が可能のため、USB 3.2 Gen

1周辺機器を使いながらモバイル端末の充電ができ便利です。充電専用ポートは、ホストコンピュータの電源がオフ状態、スリープモード、接続が完全に切断された場合でも稼働状態を保ちます。


このUSB 3.2 Gen 1 (別名USB 3.2 Gen 1)ハブは、5Gbpsの高速データ転送に対応する4口のUSB 3.2 Gen

1ポートを増設し、システム機能を拡張します。外付けハードドライブケース、フラッシュドライブ、高解像度ウェブカメラ、ビデオカメラなど、高い処理能力が必要な機器にも対応します。

この4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブは、作業スペースで場所を取らない小型設計になっています。USB 3.2 Gen 1ポート間のスペースは広くとっており、頻繁に使用するデバイスを簡単に挿抜することができます。

ドライバのインストールが不要なため、セットアップが簡単です。また、USB電源で使用することも、同梱の電源アダプタを使用して外部給電することも両方可能なため、柔軟性に優れたソリューションとなっています。

認証、レポート、互換性

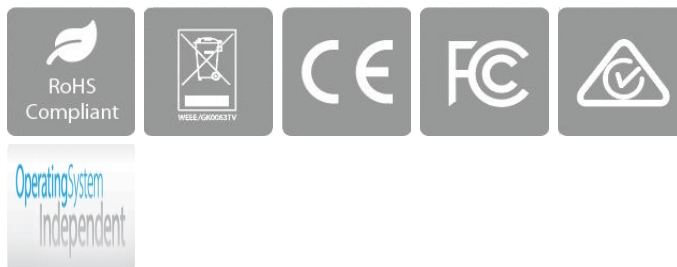

用途

- ・家庭、オフィス、ホットデスク環境でシングルポート充電ステーションまたはデータハブとして使用
- ・コンピュータの接続機能を拡張すると同時にモバイル端末を高速充電
- ・手の届きにくいUSBポートをよりアクセスしやすく配置

製品の特長

- ・2.4A対応USB高速充電ポートでスマートフォンやタブレットを素早く充電
- ・デスクトップ／ノートパソコンに4口のUSB 3.2 Gen 1ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続
- ・USBバッテリー充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電
- ・スタイリッシュでコンパクトなデザイン
- ・最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.2 Gen 1スループット
- ・USB電源、または同梱の電源アダプタによるセルフパワー性能
- ・プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
- ・ポートの状態を示すLEDインジケータ
- ・USB 1.x/2.0との下位互換性

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	なし
USB-C ホスト接続	なし
高速充電ポート	あり
ポート数	4
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USBバッテリー充電規格1.2
	USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり
チップセットID	VIA/VLI – VL812

性能

最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 1 – 5 Gbit/s

コネクタ

コネクタタイプ	4 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]
---------	---------------------------------------

1 – USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電)

ソフトウェア	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件	システムおよびケーブル要件	USB 3.0ポート搭載ホストコンピュータ 充電専用ポート(DCP)を使用するには、付属の電源アダプタをハブに接続する必要があります。
	注意	USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります
インジケータ	LEDインジケータ	4 – ポートステータス(青)
電源	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	0.6 A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	2A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	N
	消費電力(W)	24
環境条件	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
	湿度	10% ~ 90% RH (結露なし)
物理的特徴	色	ブラック
	サイズ	デスクトップ
	エンクロージャタイプ	プラスチック
	製品縦	10.3 cm [4.1 in]
	製品横	6 cm [2.4 in]
	製品高さ	2.2 cm [0.9 in]

製品重量	75 g [2.6 oz]
パッケージ情報	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	21.2 cm [8.3 in]
パッケージ横	15.2 cm [6.0 in]
パッケージ高さ	5.2 cm [2.0 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	400.0 g [14.1 oz]
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	1 - 4 ポートUSB 3.0ハブ + 2.4A専用充電ポート
	1 - USB 3.0ホストケーブル
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。