

7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 2 x 2,4A Port

Produkt-ID: ST93007U2C



Dieser 7-Port-USB 3.0-Hub dient als herkömmlicher Daten-Hub für Ihren Computer ebenso wie als Ladestation mit zwei Anschlüssen für Ihre Mobilgeräte. Nun können Sie Ihrem MacBook, Laptop oder Desktopcomputer ganz einfach sieben USB 3.0-Anschlüsse und zwei 2,4-A-Schnellladeanschlüsse hinzufügen. Er ist die perfekte Ergänzung für jede Heim-, Büro- oder Hot-Desk-Umgebung.

Zwei 2,4-A-Ladeanschlüsse (DCP, Dedicated Charge Port) ermöglichen das schnelle Aufladen von Smartphones, Tablets und anderen USB-geladenen Geräten. Die Ladeanschlüsse befinden sich für schnellen und einfachen Zugriff an der Oberseite des Hubs.

Die Lade- und Datenanschlüsse arbeiten simultan, sodass Sie ganz bequem und schnell Ihre Mobilgeräte aufladen können, während Sie weiterhin andere USB 3.0-Geräte verwenden. Der Hub lädt Geräte auch dann, wenn der Computer nicht angeschlossen ist, sich im Schlafmodus befindet oder ausgeschaltet ist.

Steigern Sie die Produktivität durch Hinzufügen von sieben USB 3.0-Anschlüssen (auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt) zu Ihrer Workstation. Dank Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s ist der Hub hervorragend für das Anschließen von Geräten mit hoher Bandbreite, z. B. externe Festplatten, Drucker, Scanner, hochauflösende Webcams, Videokameras usw., geeignet.

Dieser USB 3.0-Hub ist das ideale Zubehör für Ihren Laptop oder Desktopcomputer. Er benötigt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch und bietet genug Platz zwischen den einzelnen USB-Anschlüssen, sodass häufig genutzte Geräte schnell und einfach angeschlossen und getrennt werden können. Zudem können Sie den Hub in Sekunden einrichten, da keine Treiber installiert werden müssen.

Der ST93007U2C wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Nutzung als Ladestation mit zwei Anschlüssen oder als Daten-Hub daheim, im Büro oder in Hot-Desk-Umgebungen
- Laden Sie Ihre Mobilgeräte schnell auf, und erweitern Sie die Konnektivität Ihres Computers
- Erleichtern Sie den Zugang zu schwer erreichbaren USB-Anschlüssen

Merkmale

- Laden Sie Ihre Smartphones oder Tablets schnell mithilfe von zwei 2,4-A-USB-Schnellladeanschlüssen auf
- Schließen Sie mehrere USB-Geräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an, indem Sie sieben USB 3.0-Anschlüsse hinzufügen
- Laden Sie eine Vielzahl von Mobilgeräten, einschließlich Apple- und Samsung Galaxy-Geräten dank Unterstützung für USB Battery Charging Specification 1.2
- Elegante und kompakte Bauweise
- Nutzen Sie simultan die Hub-Anschlüsse und Schnellladeanschlüsse
- Universelle, plattformübergreifende Kompatibilität ohne Treiberinstallation
- SuperSpeed USB 3.0-Durchsatz von bis zu 5 Gbit/s
- Integrierte Ein-/Aus-Taste
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- LED-Anzeigen für Anschlussstatus
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-, 1.x Geräten

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

USB-C-Geräteanschlüsse Nein

USB-C-Hostanschluss Nein

Schnellladeanschlüsse Ja



Ports	7
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	USB 3.0
Industrienormen	USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2 USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig)
-----------------------	--

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
------------------------------	--


Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Hostcomputer mit einem freien USB 3.0-Anschluss Der mitgelieferte Netzadapter muss für den Betrieb am Hub angeschlossen werden
Hinweis	Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt

Anzeiger

LED-Anzeiger	Anschlusstatus (Blau) Ladeanschlussstatus (Blau)
--------------	---

Strom

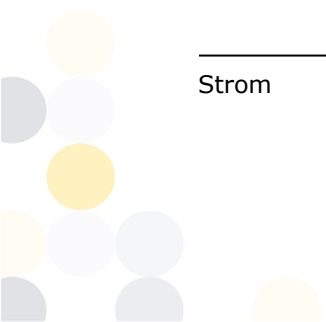

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.0 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	4 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	48

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Formfaktor	Desktop
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	7.9 in [20 cm]
Produktbreite	2.4 in [60 mm]
Produktgröße	1.0 in [25 mm]
Produktgewicht	4.7 oz [134 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	11.5 in [29.2 cm]
Package Width	7.6 in [19.3 cm]



Package Height 2.8 in [71 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 30.7 oz [870 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 7-Port-USB 3.0-Hub + dedizierter 2,4-A-Ladeanschlüsse

1 m USB 3.0 Host-Kabel

Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

