

2-Port USB C KVM Switch, KVM Umschalter mit 4K 60Hz DisplayPort UHD HDR Video, Thunderbolt 3/4 und USB C DP Alt Mode, 3,5 mm Audio, 4x USB, 2x USB-A 5 Gbit/s Hub, Hot Key Switching

Produkt-ID: SV231DPUCA




Dieser 2-Port KVM Switch kombiniert digitale 4K-Fähigkeiten mit der Steuerung von zwei USB-C DP Alt Mode, Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 Computern.

Dieser 2 Port USB-C KVM Switch schaltet zwischen zwei USB-C fähigen Computern um, die über einen einzelnen Monitor angezeigt werden. Unterstützt bis zu 4K 60Hz (4:4:4) Auflösungen mit 6x USB-A 480Mbps Hub Ports. Dieser KVM ist ideal für Anwendungen wie CAD/CAM, Videobearbeitung und Content-Erstellung. Die Unterstützung von High Dynamic Range (HDR) bietet mehr Kontrast, Helligkeit, Farben und eine größere Leuchtkraft.

Dieser USB-C auf DisplayPort KVM Switch unterstützt analoge und digitale Audioausgabe mit 2 Kanälen sowie Mikrofoneingang über 3,5 mm oder USB Anschlüsse. Dies ermöglicht dem Benutzer eine zentralisierte Audiosteuerung über den KVM Switch. Audioprofile sind über Hotkey-Befehle auswählbar.

Die Drucktaste auf der Vorderseite und die Hotkey-Funktionen machen das Umschalten zwischen Computern einfach. Die Installation von Host Computern ist schnell und einfach, indem ein einzelnes USB-C Kabel mit dem KVM verbunden wird. USB-HID und USB-Hub Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite sorgen für eine bequeme Setup Konfiguration und den Zugriff auf USB Peripheriegeräte. Das Metallgehäuse des KVM Switches ist für viele Installationsumgebungen geeignet.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

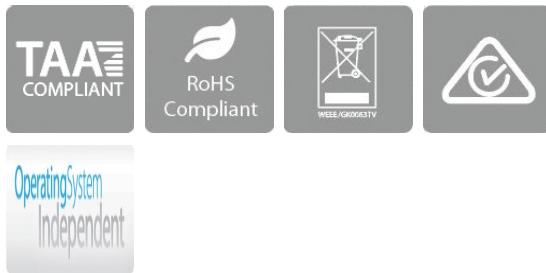

## Anwendungen

- Teilen Sie Monitor, Maus, Tastatur und Peripheriegeräte mithilfe eines einzelnen USB-C Kabels pro Host
- Hervorragend geeignet für Anwendungen wie CAD/CAM, Videobearbeitung und Inhaltserstellung

## Merkmale

- USB-C DP ALT MODE: Teilen Sie Monitor, Maus, Tastatur und Peripheriegeräten über ein USB-C Kabel, das an einen PC, Laptop oder Macbook angeschlossen ist, der USB-C DP Alt Mode unterstützt | USB-C DP Alt Mode Ports unterstützen bis zu 4K 60Hz und 5Gbit/s
- 4K 60HZ MIT HDR: Dieser KVM unterstützt bis zu 4K 60Hz (4:4:4) mit 6x USB-A 480Mbit/s Hub Anschlüssen; Unterstützt Breitbildauflösungen bis zu 5120x1440 @ 60Hz; Dieser KVM Switch ist ideal für CAD/CAM, Videobearbeitung und Content Erstellung
- VIDEO- ODER USB-PERFORMANCE MAXIMIEREN: Prioritätseinstellung für Video/USB Übertragungsgeschwindigkeit; wählen Sie zwischen 4K 60Hz mit USB 2.0 Hub oder 4K 30Hz mit 2x 5 Gbit/s Hub, mit Hilfe des Modus Schalters auf der Rückseite des KVMs
- ANALOG & DIGITAL AUDIO: USB-C KVM Switch unterstützt analoge und digitale 2-Kanal Audioausgänge und Mikrofoneingänge über 3,5 mm oder USB-C Ports, was zentrale Steuerung und Kontrolle aller Multimediainhalte erlaubt | Audioprofile durch Hotkey's verfügbar
- SPEZIFIKATIONEN: Bis zu 4K 60Hz; DisplayPort 1.2; HDCP 2.2; HDR; 2x USB-C Host Ports; 4x USB HID; 2x USB-A Hub Ports; 3.5mm Audio & Mic; USB Audio; Hotkey oder Druckknopf Umschalten; USB4, Thunderbolt 3/4 Kompatibel; OS unabhängig; TAA konform

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB-C

---

PC-Videotyp	USB-C (DP Alt-Mode)
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Nein
Chipset-ID	Parade - PS8461, Etron - EJ899I
Reihenschaltung	Nein

---

**Leistung**

OSD- & Schnelltastenunterstützung	Nein
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	158,000 Stunden

---

**Steckverbinder**

Konsolen-Schnittstelle( 1 - 20 pin DisplayPort Female n)	2 - 9 pin USB 3.0 A Female
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female

Hostanschlüsse 2 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode

---

Software

Betriebssystemkompatibilität Keine Software oder Treiber erforderlich.

---

Anzeiger

LED-Anzeiger  
2 - Rot (Ausgewählter Host)  
2 - Grün (Power/Sync)

---

Strom

Stromversorgung Mit Netzadapter  
Eingangsspannung 100 - 240 AC  
Eingangsstrom 1.2A  
Ausgangsspannung 12V DC  
Ausgangsstrom 3A  
Polarität der Mittelpitze Positiv  
Steckertyp M

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)  
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)  
Feuchtigkeit 0 ~ 80% Relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Produktlänge 6.3 in [16.0 cm]  
Produktbreite 5.5 in [14.0 cm]  
Produkthöhe 1.6 in [4.0 cm]  
Produktgewicht 1.4 lb [0.6 kg]

---

Verpackungsinform

ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.4 in [24.0 cm]
Paketbreite	7.3 in [18.6 cm]
Pakethöhe	3.7 in [9.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
	1 - Satz von Gummifüßen
	1 - Universales Netzteil
	1 - Kurzanleitung

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

