


4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio

Produkt-ID: SV411KUSB



Das 4-Port USB KVM-Switch-Set mit Audio und Kabeln SV411KUSB ermöglicht Ihnen die Steuerung von bis zu vier USB-fähigen Computern über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor. Die Umschaltung zwischen den angeschlossenen Computern ist sowohl über Hotkey als auch über Druckschalter an der oberen Blende möglich. Der USB KVM-Switch wurde für problemlose Integration in jede Umgebung entwickelt, benötigt nur wenig Standfläche (etwa soviel wie ein Stapel Spielkarten) und wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Eine praktische Lösung für nahezu jede Anwendung: Der USB KVM-Switch unterstützt Videoauflösungen von bis zu 2048x1536 sowie Audioumschaltung. Der USB KVM-Switch wird mit vier 1,2 m langen 4-in-1-VGA- und USB-Hostkabeln geliefert und bietet so alles Nötige für eine schnelle Installation und sofortige Einsatzbereitschaft der KVM-Lösung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

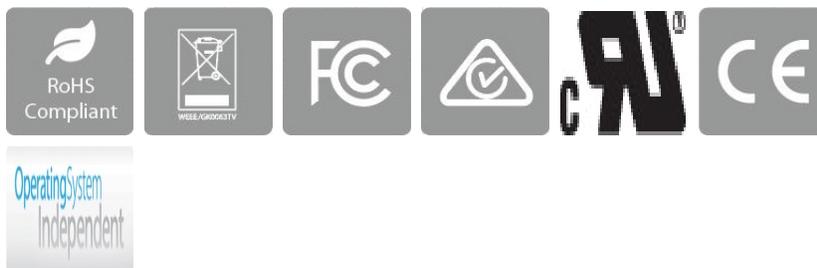

Anwendungen

- Steuern Sie 4 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor.
- Praktisch für Callcenters, Helpdesks, Ausbildungsstätten, Heimspieler, Videobearbeitung und

PC-Fans.

- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Höhere Produktivität im Büro durch Mehrfachsystemsteuerung für Einzelplatz-Workstations.

Merkmale

- Umschalten per Hotkey oder Druckschalter
- Mit Audiounterstützung für die vollständige Umschaltlösung
- Maximale Auflösung: 2048x1536
- Kabel (1,2 m) inklusive

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja

Max. Analogauflösungen	2048 x 1536 pixels
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstellen	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse	8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
Eingangsspannung	5V DC
Ausgangsspannung	5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Lagertemperatur	-20 ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Feuchtigkeit	0 ~ 90% RH, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff

Kabellänge	4.0 ft [1.2 m]
Produktbreite	3.7 in [9.5 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produkttiefe	2.4 in [61 mm]
Produktgewicht	6.7 oz [189 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.1 in [20.7 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.3 cm]
Pakethöhe	7.0 in [17.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 lb [1.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4-Port KVM-Switch
	4 - 1,22 m VGA USB KVM-Kabel
	4 - 1,22 m Audio-Kabel (3,5 mm-Lautsprecher/Mikrofon)
	1 - Treiber-CD
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.