

Switch KVM DVI a 4 porte Dual-Monitor Dual-Link con Hub USB 3.0

ID prodotto: SV431DL2DU3A



Questo switch USB KVM DVI Dual-Link per due monitor e con 4 porte, conforme al Trade Agreements Act (TAA), consente di controllare fino a quattro PC, ognuno con due uscite video DVI dual-link. Lo switch permette anche di condividere un microfono, un set di altoparlanti, una tastiera e un mouse tra i quattro computer collegati ed è dotato di un hub USB a 2 porte aggiuntivo.

Lo switch KVM supporta quattro sistemi informatici multimediali separati e l'utilizzo di una workstation con due monitor DVI dual-link, favorendo quindi una maggiore produttività grazie all'accesso simultaneo a più informazioni.


L'hub USB 3.0 a 2 porte integrato nello switch KVM consente di condividere due periferiche aggiuntive (oltre alla tastiera e al mouse) tra i computer collegati come se fossero collegate direttamente. Grazie al supporto USB 3.0, è possibile ottenere velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps con la garanzia di prestazioni delle periferiche USB impeccabili, l'ideale per trasferire rapidamente i dati da e verso unità USB 3.0 esterne.

Dotato di supporto per audio stereo e microfoni separati, lo switch KVM permette di collegare tutto l'occorrente ai sistemi in uso, assicurando un risparmio di denaro e un minor ingombro sulla scrivania.

Grazie ai pulsanti sul pannello frontale, è possibile passare con facilità da un sistema all'altro e attivare la scansione automatica. Le funzionalità a combinazioni di tasti consentono di accedere rapidamente a ogni sistema, mentre un segnale acustico conferma l'avvenuta commutazione.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità

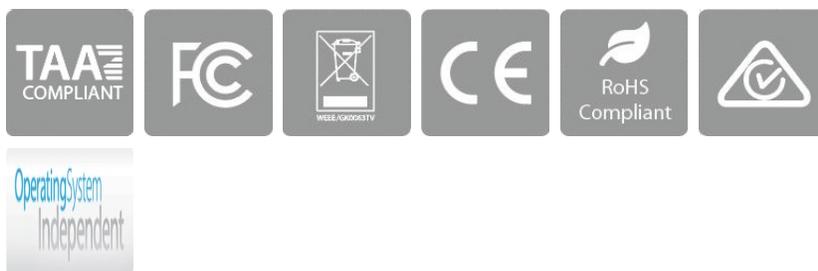

Applicazioni

- Diagnostica per immagini ad alta risoluzione in campo medico
- Controllo server di pubblicità digitale a elevata risoluzione
- Progettazione e produzione multimediale

Caratteristiche

- Conforme al TAA per acquisti tramite il programma GSA del governo statunitense
- Maggiore produttività grazie a porte che consentono di collegare fino a 2 display multimediali HD
- Risoluzioni più elevate fino a 2560 x 1600 a 60 Hz con supporto DVI Dual-Link
- Elimina la necessità di acquistare apparecchiature supplementari grazie all'hub USB 3.0 a 2 porte integrato
- Supporto di connettori audio separati da 3,5 mm con jack dedicati per microfono e altoparlanti

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	2
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No

Standard del settore USB 3.0

Collegamento a margherita No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida No

Supporto DVI Sì - Dual Link

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Risoluzioni analogiche massime 2048 x 1536

Risoluzioni digitali massime 2560 x 1600

Risoluzioni supportate Minimum 640 x 480

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio stereo a 2 canali

scansione automatica 3, 8, 15 e 30 secondi

Numero massimo di utenti 1

Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida

Connettore/i

Interfacce console 2 - DVI-I (29 pin)

2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1

2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

2 - Audio 3,5 mm

Connettori host 4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

8 - DVI-I (29 pin)

8 - Audio 3,5 mm

Indicatori

Indicatori LED	4 - Rosso (attivo)
	4 - Verde (Sincronizzazione)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8A
Tensione di uscita	9V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	90% di umidità relativa (non-condensante)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	10.0 in [25.3 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Altezza prodotto	2.6 in [6.6 cm]
Peso prodotto	2.2 lb [1.0 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	13.6 in [34.6 cm]
Package Width	8.8 in [22.4 cm]
Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.5 lb [1.6 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.