

DVI KVM-switch med 4 portar och USB 3.0-hubb för dubbla bildskärmar

Produkt ID: SV431DL2DU3A



Denna TAA-kompatibla, 4-portars, Dual-Link DVI USB KVM-switch för två skärmar kontrollerar upp till fyra datorer, var och en med dual-link DVI dubbelvideoutmatning. Växeln delar också en mikrofon, ett par högtalare, ett tangentbord och en mus på fyra anslutna datorer och har en inbyggd USB-hubb med 2 portar.

KVM-växeln stöder fyra separata datorsystem och en dual-link DVI arbetsstation med dubbla skärmar, för ökad produktivitet tack vare möjligheten till åtkomst av mer information samtidigt.


Den inbyggda USB 3.0-hubben med 2 portar i KVM-växeln låter dig dela två extra USB-enheter (förutom tangentbord och mus) med de anslutna datorerna om de är direktkopplade. Med stöd för USB 3.0 kan du uppnå dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps, för att garantera felfria prestanda av dina USB-enheter - perfekt för att snabbt föra över data till externa USB 3.0-hårddiskar.

Med stöd för separat stereoljud och mikrofoner ansluter KVM-växeln allt du behöver direkt till dina system, vilket sparar både pengar och skrivbordsutrymme.

Tryckknapparna på frontpanelen gör det enkelt att växla mellan system och aktivera den automatiska skanningen. Snabbknappsfunktionen gör det enkelt att få tillgång till systemen och en summer bekräftar switchen.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa KVM-switchar och KVM-relaterade produkter som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra tangentbord, möss och skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

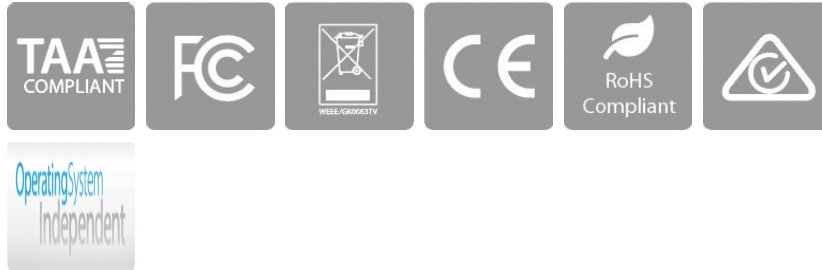

Användning

- Medicinsk bildbehandling i hög upplösning
- Högupplöst digital identifiering för serverkontroll
- Multimedia-design och produktion

Funktioner

- TAA-kompatibel för statliga GSA Schedule-inköp
- Ökad produktivitet med anslutning av 2 HD-multimediaskärmar
- Upp till 2560 x 1600 bildupplösning vid 60Hz med Dual-Link DVI-stöd
- Inbyggd USB 3.0-hubb med 2 portar eliminerar behovet av att köpa in extra utrustning
- 3,5 mm-anslutningar för mikrofon och högtalare.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	2
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Nej

Industristandarder	USB 3.0
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
DVI-stöd	Ja - Dual Link
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	2048 x 1536
Maximal digital upplösning	2560 x 1600
Stödda upplösningar	Minimum 640 x 480
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Tvåkanalers stereo
Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - DVI-I (29-stifts)
	2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	2 - 3,5 mm audio
Värdkontakter	4 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
	8 - DVI-I (29-stifts)
	8 - 3,5 mm audio

Indikatorer		
	LED-indikatorer	4 - Röd (Aktiv)
		4 - Grön (Synk)
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.8A
	Utpänning	9V DC
	Utström	2A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	18W
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	10.0 in [25.3 cm]
	Produktbredd	3.9 in [10.0 cm]
	Produkthöjd	2.6 in [6.6 cm]
	Produktvikt	2.2 lb [1.0 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1

Paketets längd	13.6 in [34.6 cm]
Paketets bredd	8.8 in [22.4 cm]
Paketets höjd	6.7 in [17.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.5 lb [1.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.