

4 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz - Einzelner DP 4K Bildschirm - Vier Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch mit integriertem USB 2.0 Hub & Audio - Dell, HP, Apple, Lenovo

Produkt-ID: SV431DPUA2



Dieser 4-Port-KVM-Switch kombiniert eine digitale Display-Funktion mit 4K (60 Hz) mit Steuerung von bis zu vier verbundene Computern.

Der DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz und kann problemlos ein großes DP-Display betreiben, sodass sich der Anzeigebereich maximieren lässt. Mit Unterstützung für digitales 7.1 HD-Audio (mit unterstützenden Monitoren und Quellen) und separatem 3,5 mm Stereo-Audio bietet der DisplayPort 1.2-KVM-Switch vollständige Audio-Kompatibilität.


Der integrierte USB 2.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von zwei zusätzlichen Peripheriegeräten (zusätzlich zu Tastatur und Maus) durch die angeschlossenen Computer, als wären sie direkt verbunden, wodurch die Kosten doppelter Geräte wie Drucker und Scanner entfallen.

Dieser DP-KVM-Switch unterstützt PCs, ist aber auch mit Mac-Computern mit einem Mini-DisplayPort-Adapter kompatibel, einschließlich Laptops, Notebooks und Tablets.

Mit den Tasten an der Vorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und den automatischen Scan aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein Summton das Umschalten bestätigt.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

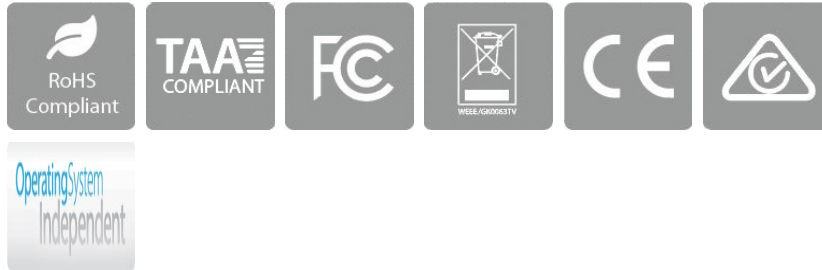

Anwendungen

- Hochauflösende medizinische Bildgebung
- Digital Signage-Serversteuerung mit hoher Auflösung
- Multimedia-Design und -Produktion

Merkmale

- **EFFIZIENZ VERBESSERN:** 4 Port DisplayPort KVM Switch mit Hotkey und manueller Umschaltung für den Zugriff auf 4 Computer mit DP Video und USB 2.0 Hub; kann mit den wichtigsten Marken wie Dell, HP und Lenovo verwendet werden
- **4K VIDEOQUALITÄT:** DisplayPort KVM Switch unterstützt bis zu 4K bei 60Hz auf einem großen Monitor | Unterstützt MST Passthrough für mehrere Bildschirme
- **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:** 4 Port DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MST Passthrough | 2 Port USB 2.0 Hub | HDCP | 3.5mm Analog Audio | Umschaltung: Hotkey, Drucktaste | OS Unabhängig | TAA Konform
- **BENUTZERFREUNDLICH:** KVM Switch mit kompaktem und dauerhaftem Stahlgehäuse verfügt über große Tasten und einen integrierten USB 2.0 Hub zur gemeinsamen Nutzung von USB Geräten zwischen angeschlossenen Computern
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Entworfen und gebaut für Computerfachleute, ist dieser KVM für 3 Jahre gesichert, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

U-Höhe 1U

Audio Ja

KVM-Ports 4

PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DisplayPort
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Optional
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnell Tastenunterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s (USB 2.0)
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra-HD-4K) bei 60 Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnell Tasten
MTBF	138327 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - DisplayPort (20-polig)
	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1

Hostanschlüsse		4 - DisplayPort (20-polig)
		4 - USB B (4-polig)
		8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystemunabhängig: Keine Software oder Treiber erforderlich
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	4 - Grün - Online-Anzeige (eine LED pro Port)
		4 - Rot - Auswahlanzeige (eine LED pro Port)
		1 - Strom
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	1.5 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18 W
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0% ~ 80%
Physische Eigenschaften		

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	8.7 in [22.0 cm]
Produktbreite	5.2 in [13.1 cm]
Produkthöhe	1.8 in [4.5 cm]
Produktgewicht	2.3 lb [1.0 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.5 in [21.6 cm]
Paketbreite	16.2 in [41.2 cm]
Pakethöhe	3.5 in [8.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.6 lb [1.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
	4 - Fußpads
	1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.