

## 4 Port KVM Switch mit Dual-VGA - USB 2.0

Produkt-ID: SV431DVG AU2A



Dieser USB-KVM ermöglicht das Verbinden von vier Computern mit je zwei VGA-Ausgängen mit einer Workstation mit zwei Monitoren. Sie können die Workstation ebenso wie zwei zusätzliche USB-Peripheriegeräte und 3,5-mm-Lautsprecher und Mikrofon zwischen den Computern wechseln.

Dank Unterstützung für zwei VGA-Videoeingänge und vier verschiedene Computer optimiert dieser KVM-Switch die Produktivität. Sie können nicht nur auf mehrere Computer zugreifen, sondern auch zwei VGA-Monitore an jedem Computer verwenden, um unabhängige Inhalte auf jedes Display zu streamen. So genießen Sie die Freiheit von Multitasking und steigern die Produktivität. Die VGA-Anschlüsse unterstützen Auflösungen von bis zu 1920x1200 für maximalen Bildschirmplatz.

Dieser KVM-Switch ist dank dualem Video und Unterstützung für Tastatur und Maus ebenso wie einem 2-Port-USB-Hub für zusätzliche Peripheriegeräte hervorragend für den Zugriff auf vier getrennte Systeme über dieselbe Workstation geeignet. Dank Unterstützung für Ihre Workstation und zwei zusätzliche Peripheriegeräte ist dieser KVM hervorragend für die Serversteuerung geeignet und erleichtert den Zugriff auf mehrere Computersysteme.

Dieser 4-Port-KVM gewährleistet eine mühelose Bedienung dank intuitiver Hotkey-Steuerung. Er liefert eine einfache und doch umfassende Lösung zum Wechseln zwischen den angeschlossenen Computern und unterstützt zudem die manuelle Bedienung mithilfe von leicht zugänglichen Tasten an der Vorderseite des Switches.

Der SV431DVG AU2A wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Steuern Sie vier Computer, die jeweils mit Dual-Head-Videokarten ausgestattet sind, um die Produktivität im Büro zu steigern
- Arbeiten Sie mit Multimediaanwendungen wie Video- und Fotobearbeitung
- Bedienen Sie mehrere Computer in Fertigungsstraßen
- Installation im Serverraum für Zugriff auf mehrere Computer

## Merkmale

- Maximale Produktivität dank dualem Display und Zugriff auf mehrere Computer
- Mühelose Bedienung dank Hotkey- und Drucktastenwechsel
- Teilen Sie Ihre USB-Peripheriegeräte mit integriertem 2-Port-USB-Hub
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonkonsolenunterstützung

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	2
Einbaufähig	Optional
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

---

### Leistung



OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200
Unterstützte Auflösungen	up to 1920 x 1200
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
MTBF	145000 Stunden

---

#### Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	USB B (4-polig)


---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger	PC-Auswahlanzeigen
	Grün - PC erkannt
	Grün - Stromversorgung
	Rot - PC-Anzeige

---

#### Strom

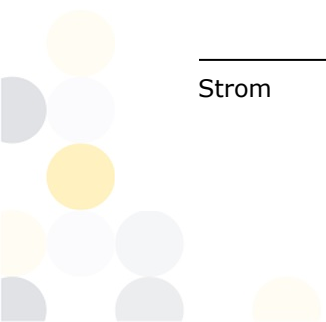

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	90% relative Luftfeuchtigkeit

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	8.7 in [22 cm]
Produktbreite	5.3 in [13.5 cm]
Produkthöhe	2.4 in [60 mm]
Produkttiefe	5.1 in [13 cm]
Produktgewicht	2.7 lb [1.2 kg]

---

#### Verpackungsinformationen

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.1 in [28 mm]



Versandgewicht  
(Verpackung) 3.9 lb [1.8 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- Dualer VGA-USB KVM-Switch
- Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
- Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

