

Thunderbolt 3 ハブ／サンダーボルト3ミニドック／デュアル 4K60Hz DisplayPort／1ポートUSB 3.0ハブ／ギガビット有線LANポート／本体一体型20cmケーブル／Mac & Windows対応／TB3ミニドッキングステーション／製造終了につき在庫僅少、後継製品あり(TB3DKM2DPL)

製品ID: TB3DKM2DP



バスパワーThunderbolt

3rd ドッキングステーション。DisplayPortディスプレイ(4K)2台の外付けに対応し、ギガビットイーサネットポートとUSB 3.0(Type-A)ポート1口を備えています。macOSとWindows®の両方で柔軟なセットアップが可能です。長めの本体一体型ケーブル(20 cm)が付いており、Thunderbolt 3ノートパソコンに最適なアクセサリです。

このドッキングステーションは、Thunderbolt 3 ポート1口で40Gbpsのスループットと4K/60Hz解像度のモニタ2台に対応しています。携帯性に優れ、4K動画の編集その他、UHD解像度が必要な用途に最適です。

外付けモニタは、以下の構成が可能です。

- 2x 4K DisplayPortディスプレイ(最大解像度 4096 x 2160p @60Hz)

または

- 1x 5K ディスプレイ(5120 x 2880 @60Hz)

付属のThunderbolt

3ケーブルでノートパソコンに接続するだけですぐに使用できます。時間がかかるドライバのインストール作業は不要です。

ドックに搭載のギガビットイーサネットポート(PXEブート、Wake-on-LAN 対応)は、安定した有線ネットワークアクセスを提供します。また、USB 3.0 Type-Aポートの周りには十分なスペースが取ってあり、ファイルアクセス用USBメモリなど、USB機器が接続しやすくなっています。必須ポートを揃え、作業がはかどるドックです。

パフォーマンスとセキュリティを向上させるために開発されたStarTech.com接続ツール(Connectivity Tools)は、幅広いIT接続アクセサリに対応する優れたソフトウェアスイートです。このソフトウェアには以下のものが含まれます。

アドバンスト ウィンドウ レイアウトユーティリティ: カスタムウィンドウレイアウトを設定・保存

MACアドレス パススルー ユーティリティ: ネットワークのセキュリティを向上

USBイベントモニター ユーティリティ: 接続されたUSBデバイスの追跡とログを取得

Wi-Fi自動切替ユーティリティ: 有線LANでより高速なネットワークに素早くアクセス


詳細とStarTech.com 接続ツールのダウンロードは、こちらをご覧ください: www.StarTech.com/ja-jp/connectivity-tools

注意: StarTech.com

接続ツールは、英語でのみご利用可能です。当ソフトウェアの使用許諾契約とユーザーインターフェイスは英語で提供されます。

本製品は、Thunderbolt認証に対応しており、StarTech.comでは、3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

認証、レポート、互換性

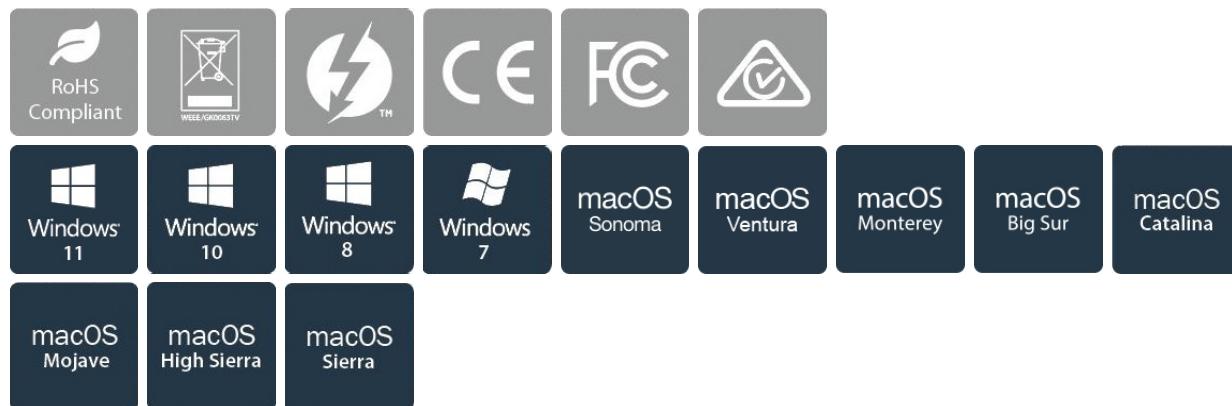

用途

- ・4K DisplayPortディスプレイ2台で画像やメディアファイルを表示・編集
- ・4K動画を30秒以下で転送
- ・ホットデスク(ホテリング)など、共有・臨時ワークステーションに最適

製品の特長

後継製品あり(TB3DKM2DPL):後継製品では同様の機能に加え、長尺(28cm)の一体型ケーブルでリーチを延長。MacBookなどノートパソコンをライザーに載せる際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減

- ・デュアル4K/60Hz DP:4K/60Hzの解像度と40Gbpsの性能に対応するThunderbolt 3ミニドック。Thunderbolt 3ポート1口に2台のDPモニタ(最大解像度4096 x 2160P)を接続可能。Intelプロセッサ搭載MacBook Pro/Airではデュアルディスプレイに対応、Apple M1チップ搭載モデルではシングルディスプレイに対応
- ・省スペース:限られたスペースで使いやすいコンパクトサイズのThunderbolt 3ドック。一体型のTB3ケーブルでUSB-A(x2)とGbEポートを追加し、シンプルながらフル機能のデュアルモニタ環境を構成
- ・簡単セットアップ:手軽にセットアップできるバスパワーTB3ドック。外付け電源不要で携帯しやすく、外出が多いユーザーに理想的
- ・Thunderbolt 3互換:MacBook Pro、Dell、Lenovo、HPなど、TB3搭載ノートパソコンで使用可能
- ・接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

保証に関する方針	3 Years
4Kサポート	あり
高速充電ポート	なし
対応ディスプレイ数	2
バス型	Thunderbolt 3
業界標準	Thunderbolt 3
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 – USB 1.1 および 2.0と下位互換性あり

チップセットID	Intel – Alpine Ridge JHL6540
	Intel – WGI210AT
	Texas Instruments – TPS65983
	ASMedia – ASM1042A

性能

Wake On Lan	あり
最大データ転送速度	40 Gbps(Thunderbolt 3) 5 Gbps(USB 3.0) 2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)
最大デジタル解像度	4Kディスプレイ2台 – DisplayPort 4096 x 2160p @ 60Hz / 3840 x 2160p @ 60Hz / 5Kディスプレイ1台 – DisplayPort 5120 x 2880 @ 60Hz
タイプおよび定格	Thunderbolt 3(40 Gbps)
UASPサポート	あり
互換性のあるネットワーク	10／100／1000 Mbps
オートMDIX	あり
PXE	なし
フルデュプレックスサポート	あり

コネクタ

コネクタタイプ	1 – Thunderbolt™ 3(USB-C、40 Gbps)[24ピン] 2 – DisplayPort [20ピン] 1 – USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]
---------	--

1 – RJ-45

ソフトウェア

OS互換性	Windows® 7/8/8.1/10/11 macOS 10.12 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0
-------	--

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	Thunderbolt 3 ポート搭載コンピュータ
注意	4K x 2Kの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは、4K x 2Kと表記されることもあります。) 5120 × 2880 の解像度を得るには、5K対応のDisplayPortディスプレイが必要です。
	一部のモニタでは、DisplayPortを介して接続された場合、30Hzでの4K解像度に制限されることがあります。該当するモニタには、Dell P2715Q、Viewsonic VX2475Smhl-4K、Philips 288P6LJEB、LG 31MU97C-B、Asus PB287Qが含まれます。(これらのモデルでは、4K/30Hzに設定してください。)
	DisplayPortをHDMI/DVI/VGAモニタ用に変換する場合は、アクティブアダプタが必要です。
	To convert from DP to DVI (or HDMI, VGA), an active adapter is required, such as DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS or DP2HD4K60S
	新しいApple M1チップ搭載のMacBook AirおよびMacBook Proでは、複数のビデオ出力ポートがあるThunderbolt 3ドッキングステーションに接続しても、Thunderbolt 3ポートを介した外付けディスプレイは1台しかサポートされません。 IntelベースのThunderbolt 3搭載Macの場合は、モニタ接続が1台に制限されることはありません。

電源

電源	USB電源
----	-------

環境条件

動作温度	5° C to 35° C (41° F to 95° F)
保存温度	-40° C to 70° C (-40° F to 158° F)
湿度	5 ~ 95% RH(結露しないこと)

物理的特徴

色	ブラック & グレー
エンクロージャタイプ	アルミ
ケーブル長	200 mm [7.9 in]
製品縦	25.3 cm [10.0 in]
製品横	12.2 cm [4.8 in]

製品高さ 2.0 cm [0.8 in]

製品重量 145.8 g [5.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 20.8 cm [8.2 in]

パッケージ横 14.5 cm [5.7 in]

パッケージ高さ 3.8 cm [1.5 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 256.0 g [9.0 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 – Thunderbolt 3 ドック

1 – ドッキングステーション

1 – 取扱説明書

1 – 取扱説明書

Warranty Information

Warranty 整備品3年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。