

Thunderbolt 3 zu eSATA Adapter + USB 3.1 (10Gbit/s) Port - Mac / Windows

Produkt-ID: TB3ESATU31



Dieser Adapter, der Thunderbolt™ 3 zu eSATA und USB 3.1 verbindet, erweitert die Konnektivität Ihres Macs oder PC-Laptops durch das Hinzufügen zweier essentieller Schnittstellen. Stecken Sie ihn einfach in die Thunderbolt 3-Schnittstelle Ihres Laptops, um so eine eSATA-Schnittstelle und eine USB 3.1-Schnittstelle (10 Gbit/s) bereit zu haben. Der Adapter ist kompakt und einfach zu transportieren und ist somit der perfekte Begleiter für Ihr MacBook Pro oder auch für jeden anderen Laptop mit einer Thunderbolt 3-Schnittstelle.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer externen Speichermedien. Stellen Sie mithilfe der eSATA-Schnittstelle des Adapters ganz einfach eine Verbindung mit einer externen Festplatte, die eSATA unterstützt, mit einem Solid-State-Laufwerk oder einem externen Gehäuse her.


Mit dem Adapter können Sie jedes USB 3.1 -oder USB 3.0-Gerät, wie etwa eine externe Festplatte, ein Solid-State-Laufwerk oder einen USB-Stick verbinden. Er ist außerdem abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten.

Verwenden Sie Ihre Thunderbolt 3-Schnittstelle für eine Hochgeschwindigkeitslösung, die sowohl eine Verbindungsmöglichkeit zu eSATA als auch zu USB 3.1 bietet. Um die Leistung zu erhöhen, ist der Thunderbolt-Adapter direkt mit Ihrem PCIe-Bus verbunden. Beide Schnittstellen des Adapters bieten volle Bandbreite, wodurch Leistungsengpässe vermieden werden, wenn beide Schnittstellen verwendet werden.

Durch das kompakte und widerstandsfähige Gehäuse ist der Adapter ideal für den Transport geeignet. Es wird keine externe Stromversorgung benötigt und er verfügt über ein integriertes Thunderbolt-Kabel. Durch die Plug-and-Play-Installation wird das Einstellen des Adapters zum Kinderspiel.

Der TB3ESATU31 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

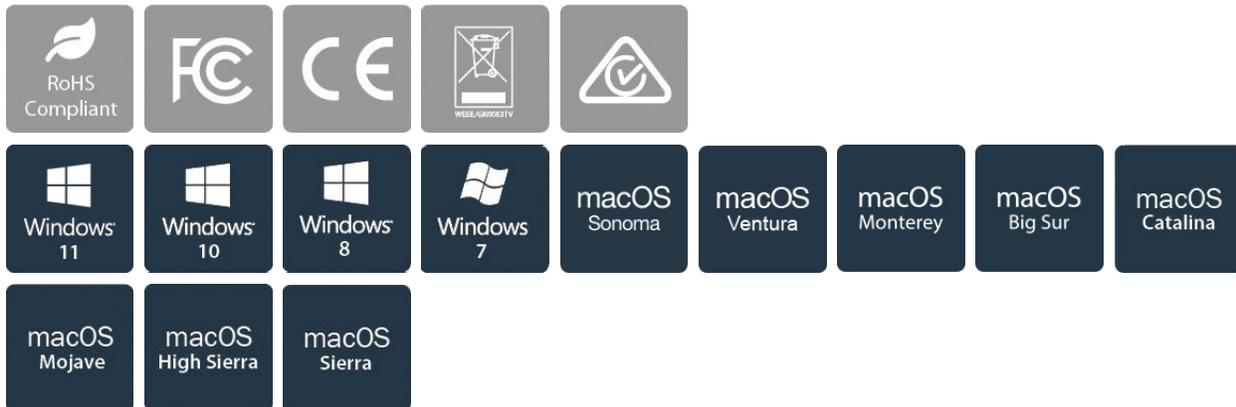

Anwendungen

- Fügen Sie Ihrem MacBook Pro oder Windows Laptop mit Thunderbolt-Unterstützung zwei essentielle, Konnektivitäts-Ports hinzu
- Verbinden Sie eine externe Festplatte mit eSATA-Support, ein Solid-State-Laufwerk oder ein externes Gehäuse über einen Thunderbolt-Port mit Ihrem Laptop
- Fügen Sie eine zusätzlichen USB 3.1-Schnittstelle (10 Gbit/s) hinzu, um im Büro, zu Hause oder auf Reisen eine Verbindung mit Ihren Peripheriegeräten herzustellen
- Perfekt für die Verwendung mit MacBook oder Laptop an einem gemeinsam genutzten Arbeitsplatz oder in einer Hotdesk-Umgebung

Merkmale

- Stellt über eine einzige Thunderbolt 3-Schnittstelle eine Verbindung zu einem eSATA (6Gbit/s) und einem Type A USB 3.1 (10Gbit/s) her
- Kompatibel mit MacBook Pro and Laptops mit Windows; benötigt eine Thunderbolt 3-Schnittstelle mit 15 W
- Unterstützt Thunderbolt 3 mit zwei zugehörigen PCI Express Lanes (eine pro Schnittstelle)
- Kompaktes und robustes Gehäuse mit einem integrierten Thunderbolt 3-Kabel für einfachen Transport
- Thunderbolt 3-zertifiziert
- Versorgt Geräte (bis zu 1 A über den USB-Port), die über einen Bus betrieben werden mit Strom
- Einfach einzurichten mithilfe der Plug-and-Play-Installation bei unterstützten Betriebssystemen, die systemeigene Treiber verwenden

- Die eSATA-Schnittstelle unterstützt SATA I/II/III-Verbindungen
- Die USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle unterstützt UASP und ist abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0
- Stromversorgung über BUS - keine externe Stromversorgung erforderlich

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	2
Schnittstelle	eSATA
	USB 3.2 Gen 2
Bustyp	Thunderbolt 3
Portart	Dongle (mitgeliefert)
Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt)
	ASMedia - ASM1061 (eSATA)

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	20 Gbit/s (Thunderbolt)
	6 Gbit/s (eSATA)
	10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2)
Typ und Rate	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Portvervielfältigung	Ja
Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
LBA-Unterstützung	48-bit
RAID	Nein

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
1 - eSATA (7-polig, Daten)
1 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Gen 2, 10Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen Benötigt einen Laptop mit einer Thunderbolt 3-Schnittstelle mit einer Leistung von 15 W.

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit 40-50 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetypp Kunststoff
Kabellänge 6.3 in [160 mm]
Produktlänge 9.4 in [24.0 cm]
Produktbreite 2.0 in [5.2 cm]
Produkthöhe 0.8 in [2.1 cm]
Produktgewicht 1.8 oz [50.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1
Paketlänge 6.7 in [17.0 cm]

Paketbreite	5.6 in [14.2 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.3 oz [150.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Thunderbolt™ 3-Adapter
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.