

USB-A – USB-Cケーブル／50cm／USB 2.0／Type A to Type-C／3A／オス・オス／ブラック／充電
データ転送

製品ID: USB2AC50CM




USB-C™ – USB-Aケーブル(50cm)。USB Type-C™対応のモバイル端末を、コンピュータのUSB-Aポートに接続して同期したり、標準のUSB-A対応ウォールチャージャー／カーチャージャー／パワーバンクで充電します。

標準より短めの50cmケーブルは、USB Type-C™モバイル端末とノートパソコンが近接する場合の充電と同期に便利です。

このケーブルは、USB-A対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクなどからのUSB-Cデバイス充電にも使用できます。自動車通勤での車載使用、短めケーブルでノートパソコン周りをすっきり保ちながら同期したい場合に最適です。

端末付属品のUSB-C充電ケーブルの交換品として、またはスペアとしてノートパソコンバッグに入れておくと便利なケーブルです。

認証、レポート、互換性

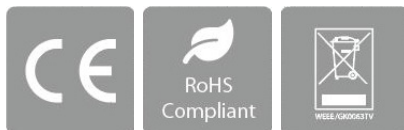

用途

- ・ USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
- ・ USB-Aウォールチャージャー／カーチャージャー／パワーバンクでUSB-C対応端末を充電・同期

製品の特長

- ・ 近接接続に適した50cmケーブル長
- ・ 便利なりパーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
- ・ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
----------	--------------------

コネクタ

コネクタA	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 - USB Type-C (USB 2.0, 480 Mbps) [24ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 35° C (32° F to 95° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
湿度	5%-90% RH 結露なし

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	22/30 AWG
ケーブル長	0.5 m [1.6 ft]
製品縦	0.5 m [1.6 ft]
製品横	1.5 cm [0.6 in]
製品高さ	0.7 cm [0.3 in]
製品重量	6.0 g [0.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	0.1 mm [0.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	14.0 g [0.5 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 – USB-C – USB-A ケーブル

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。