

## USB 3.0対応有線LANアダプタ ギガビット対応 USBハブ(2ポート)搭載

製品ID: USB31000S2H



USB 3.0ポートを使用し、RJ45イーサネットポート一基を追加するUSB 3.0 – Gigabitネットワークアダプタ。RJ45イーサネットポートがないタブレット、Ultrabook™、ノートパソコンに、パワフルなネットワークアクセス機能を追加します。有線ネットワーク接続機能以外に、USBハブを2ポート内蔵しているのでUSBデバイスも接続できます。

USB 3.0 (5 Gbps)の性能をフル活用し、ギガビットの回線容量に完全対応したUSB 3.0 ネットワークアダプタは、オフィスや家庭での使用に適しています。Gigabitネットワークを介し、サイズの大きなファイルも迅速に処理して貴重な時間をセーブすることができます。

本製品をノート型パソコンのUSBポートに差し込み、ネットワークに接続するだけで導入完了です。このネットワークアダプタのチップセットは、ネイティブドライバに対応しており、追加ソフトウェアの心配は不要です。

### 2つのUSB


3.0ポートを使用して、プリンター、外付けSSD、または外付けHDDケースなどのUSBデバイスに接続することで、ノートパソコンの性能を強化します。さらに、マウス、キーボード、フラッシュドライブ、その他の低電力USBデバイスをACアダプタなしで接続することができます。

### コンパクトで携帯性に優れたこのUSB

Gigabitネットワークアダプタは、理想的なデスクトップパソコンやノートパソコンのアクセサリに最適です。ホストのUSBポートから給電するため、AC電源を持ち運ぶ必要もありません。

## 認証、レポート、互換性



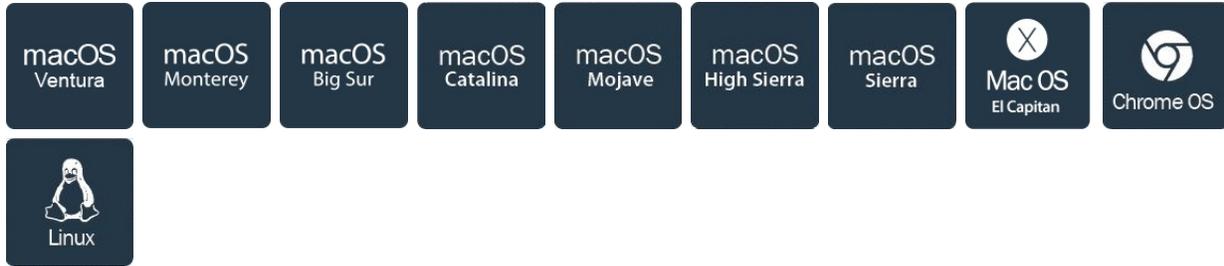

## 用途

- ・ RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適
- ・ 旧式LANポートの代用品として最適
- ・ プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続
- ・ USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利

## 製品の特長

- ・ USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続
- ・ 周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続
- ・ ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)
- ・ IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供
- ・ 堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット
- ・ 携帯性に優れたUSBバスパワー
- ・ Wake On LAN対応
- ・ 最大9Kのジャンボフレームに対応
- ・ Auto MDIX対応
- ・ フルデュプレックスのフロー制御対応
- ・ IEEE 802.1Q VLANタギング対応
- ・ イーサネットのエネルギー効率化規格、IEEE 802.3az対応

---

## ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ポート数	1
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
USBバス・スルー	あり

業界標準 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex

チップセットID Realtek – RTL8153

#### 性能

Wake On Lan	あり
最大データ転送速度	5 Gbps – USB 3.0 / 2 Gbps – Full Duplex Gigabit Ethernet
タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
サージ保護装置	5KV
互換性のあるネットワーク	10 / 100 / 1000 Mbps
オートMDIX	あり
フルデュプレックスサポート	あり
Jumbo Frame Support	最大9K
一般仕様	最大出力: 150mA
MTBF	637,901時間

#### コネクタ

コネクタタイプ	1 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン] 1 – RJ-45 2 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン]
---------	---

#### ソフトウェア

OS互換性	Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10/11/11 ARM Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022 macOS 10.7 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません Linux Kernel 2.6.25以降 – LTSバージョンのみ Chrome OS®
-------	---

#### 特記 / 必要条件

注意	ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。
----	------------------------------

#### 電源

消費電力(W)	Max 1092mA
---------	------------

#### 環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-10° C to 55° C (14° F to 131° F)

湿度 収納時湿度範囲: 5% ~ 90% RH (結露なし) 動作湿度範囲: 50% ~ 80% RH

---

物理的特徴

色	ブラック
Form Factor	本体一体型ケーブル
エンクロージャタイプ	プラスチック
製品縦	25.0 cm [9.8 in]
製品横	7.4 cm [2.9 in]
製品高さ	3.7 cm [1.5 in]
製品重量	25.0 g [0.9 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.6 cm [6.9 in]
パッケージ横	14.5 cm [5.7 in]
パッケージ高さ	3.1 cm [1.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	104.0 g [3.7 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB 3.0 - ギガビットイーサネットアダプタ
	1 - 取扱説明書

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。