

## USB-C auf SATA Adapter - Externer Festplattenstecker für 2,5" SATA-Laufwerke - SATA SSD / HDD auf USB-C Kabel

Produkt-ID: USB31CSAT3CB



Nutzen Sie den USB-C™-Anschluss am neuesten MacBook, Chromebook Pixel™ oder anderen Laptop für schnellen Zugriff auf externe Laufwerke. Mit diesem Kabeladapter können Sie den USB Type-C™-Anschluss zum direkten Anschließen Ihres Laptops an ein 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerk oder -Festplattenlaufwerk nutzen und mithilfe des besonders schnellen USB 3.1 Gen. 2 (10 Gbit/s) darauf zugreifen. Schließen Sie schnell und einfach Ihre SATA-Laufwerke ohne zusätzliches Zubehör an.


Sie können mithilfe dieses Kabeladapters schnell auf Ihre wertvollen Daten zugreifen, wo immer Sie sich befinden. Er wird über USB mit Strom versorgt, sodass kein externer Adapter benötigt wird, und ist kompakt und leicht gebaut, sodass er ganz einfach in die Laptotasche oder Tragetasche passt.

Mithilfe des Adapterkabels können Sie ganz schnell HDDs oder SSDs wechseln, ohne die Laufwerke in das Gehäuse installieren zu müssen. Sie können schnell Daten von einem 2,5-Zoll-SSD oder HDD kopieren oder abrufen. Sie erhalten einfachen Zugriff auf Ihr Laufwerk für Datenmigration, Laufwerksklonen und Datensicherung mit der Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2.

Der integrierte, benutzerfreundliche USB Type-C-Anschluss ist klein und umkehrbar für leichteren Anschluss. Sie können den Stecker in beliebiger Ausrichtung einstecken, sodass weniger Risiko für Schäden an den Anschlüssen und weniger Frust entsteht.

USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s - die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

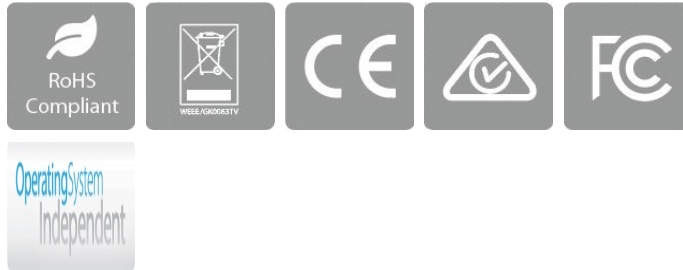

## Anwendungen

- Mobile Techniker, die schnellen, einfachen Zugriff auf Daten auf 2,5-Zoll-Festplatten oder Solid-State-Laufwerken benötigen
- Zur Datenmigration oder Klonen von Laufwerken greifen Sie von Ihrem USB-C-fähigen Computer auf eine beliebige 2,5-Zoll-Festplatte oder Solid-State-Laufwerk zu
- Rufen Sie Daten von einem älteren SATA-Laufwerk ab

## Merkmale

- Schneller und einfacher Zugriff auf externe Laufwerke über den USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop
- Stellt eine direkte Verbindung mit einem 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD ohne Zubehör her
- Sehr mobil, Strom direkt aus dem USB-Anschluss
- Zeitsparende Datenübertragungsraten von 10 Gbit/s mit USB 3.1 Gen 2
- Unterstützt SATA I, II, III (bis zu 6 Gbit/s)
- UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
- Integriertes USB-C-Kabel

---

### Hardware

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Garantiebestimmungen  | 2 Years       |
| Schnittstelle         | USB 3.2 Gen 2 |
| Bustyp                | USB 3.2 Gen 2 |
| Anzahl von Laufwerken | 1             |
| Laufwerkgröße         | 2.5in         |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Laufwerktyp                   | SATA               |
| Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten | 1                  |
| Chipset-ID                    | ASMedia - ASM235CM |

#### Leistung

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s                                                  |
| Typ und Rate               | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s                                  |
| UASP-Unterstützung         | Ja                                                         |
| TRIM Support               | Ja                                                         |
| 4Kn Support                | Ja                                                         |
| RAID                       | Nein                                                       |
| Max. Laufwerkkapazität     | Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 2TB und 7200 U/min |
| Hot Swap-Funktion          | Ja                                                         |
| MTBF                       | 1,665,032 Stunden                                          |

#### Steckverbinder

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Laufwerksteckverbinder | 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) |
| Hostanschlüsse         | 1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)   |

#### Software

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required |
|------------------------------|-------------------------------------------------|

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis | Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|

#### Umgebungsbedingungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
|--------------------|-----------------------------|

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Lagertemperatur | -10°C to 55°C (14°F to 131°F)         |
| Feuchtigkeit    | 40% bis 50% relative Luftfeuchtigkeit |

#### Physische Eigenschaften

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Farbe          | Schwarz           |
| Gehäusotyp     | Kunststoff        |
| Produktlänge   | 20.0 in [50.8 cm] |
| Produktbreite  | 1.7 in [4.3 cm]   |
| Produkthöhe    | 0.2 in [5.0 mm]   |
| Produktgewicht | 1.0 oz [29.2 g]   |

#### Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Paketlänge                  | 6.2 in [15.7 cm] |
| Paketbreite                 | 7.8 in [19.9 cm] |
| Pakethöhe                   | 0.6 in [1.5 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.3 oz [38.0 g]  |

#### Verpackungsinhalt

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - USB 3.1-auf-SATA 2,5-Zoll-HDD-Adapterkabel mit USB-C |
|                    | 1 - Kurzanleitung                                        |

#### Garantieinformationen

|          |         |
|----------|---------|
| Warranty | 2 Jahre |
|----------|---------|

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.