

USB-C auf eSATA Kabel - Für externe Speichergeräte - USB 3.0 (5Gbit/s) - 1m

Produkt-ID: USB3C2ESAT3



StarTech.com

Dieses USB-C™-zu-eSATA-Kabel ist ein externer Laufwerkadapter, mit dem Sie über den USB-C- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss an Ihrem Laptop schnellen und einfachen Zugriff auf ein eSATA-Speichergerät erhalten.

Auch wenn Ihr Laptop über keine eSATA-Anschlüsse verfügt, ist es mit dem USB 3.0-zu-eSATA-Kabel ganz einfach, es mit einem externen Speichergerät zu verbinden. Das Kabel unterstützt Verbindungen zu standardmäßigen SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Drives (SSD).

Das Kabel unterstützt auch Verbindungen zu optischen Laufwerken (ODD), wodurch Sie ein CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk mit Ihrem Laptop verbinden können.

Das Kabel unterstützt eSATA-Befehle und Funktionen wie SMART-Selbstüberwachung. Es ist auch kompatibel mit Hardware und Software für das eSATA-Laufwerksmanagement, beispielsweise mit Datensicherungsprogrammen.


Bei einer Verbindung mit einem Speichergerät, das HDD- oder SSD-Laufwerke enthält, können IT-Experten mit dem USB-C-zu-eSATA-Kabel Laufwerke zu folgenden Zwecken anschließen:

- Datenwiederherstellung
- Reparatur defekter Laufwerke
- Erneute oder andere Nutzung alter Laufwerke
- Durchführen von Laufwerksdiagnosen
- Erstellen von Laufwerk-Images
- Sicherung und Archivierung von Laufwerken zur Vermeidung von Datenverlust

- Übertragung von Inhalten zwischen dem Laufwerk und dem Laptop

Mit diesem ein Meter langen Kabel können Sie an jedem Ort Geräte aufstellen und die genannten Aufgaben beispielsweise in einem Labor, an einem Schreibtisch oder im Außeneinsatz durchführen. Dank Plug-&-Play-Installation ist die problemlose Verbindung zu jedem beliebigen Betriebssystem möglich.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

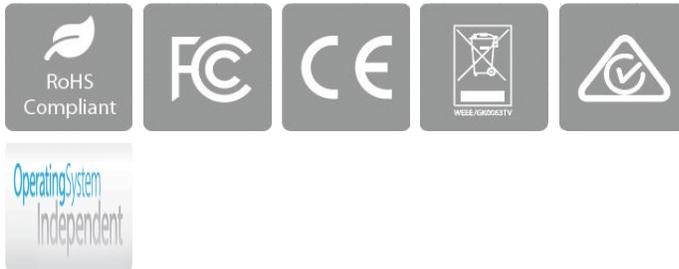

Anwendungen

- Verbinden Sie ein eSATA-Speichergerät mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3-Computer

Merkmale

- **UNIVERSELLE FUNKTIONALITÄT:** USB-C auf eSATA Adapter ist die perfekte Lösung für Datenmigration, Klonen, Datensicherung oder -wiederherstellung; Der Adapter für Laptop Festplatten arbeitet mit eSATA Laufwerken und ist kompatibel mit Thunderbolt 3 Port
- **ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT:** USB 3.2 Gen 1 unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Damit können Sie die hohe Leistung der neuesten eSATA Solid-State-Laufwerke (SSDs) und Festplatten (HDDs) nutzen
- **MAXIMALE TRAGBARKEIT:** Das kompakte, leichte Design des USB-C zu eSATA Adapters bietet eine einfache Tragbarkeit; der Adapter hat außerdem ein integriertes 1 m Kabel
- **BUS BETRIEBEN:** Sie können direkt ein eSATA Laufwerk oder ein externes eSATA Speichergerät anschließen, das mit USB Strom versorgt wird; ideal für den schnellen Zugriff auf Ihre Dateien von einem USB-C Computer
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser USB-C auf eSATA Adapterkabel für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerktyp	eSATA
Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
TRIM Support	Nein
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Typ und Rate	eSATA (6 Gbps)
Portvervielfältigung	Nein
RAID	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Derzeit getestet mit Festplatten von bis zu 10 TB Größe
ATAPI Support	Ja
Hot Swap-Funktion	Ja
MTBF	1,577,505 hours

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - eSATA (7-polig, Daten)
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
------------------------------	--

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
-----------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.6 cm]
Produkthöhe	0.4 in [9.0 mm]
Produktgewicht	2.3 oz [66.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.0 in [15.3 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.8 oz [80.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Stromadapterkabel
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio

nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.