

1,3m USB 3.0 auf eSATA Adapter Kabel - USB 3.0 SuperSpeed zu eSATA Anschlusskabel

Produkt-ID: USB3S2ESATA




Mit dem USB 3.0 auf eSATA-Adapterkabel USB3S2ESATA können Sie einfach und bequem ein externes SATA-Gerät (eSATA) oder -Gehäuse über USB 3.0 an einen Hostcomputer anschließen. Das Adapterkabel vereinigt USB 3.0- und eSATA-Kabel in einem integrierten Kabel für einfache und problemlose Installation. Ein externer Netzadapter oder eine Treiberinstallation ist nicht erforderlich, auch keine Montage oder Suche nach dem richtigen Kabel.

Das USB 3.0-auf-eSATA-Adapterkabel mit Unterstützung für SuperSpeed USB 3.0-Konnektivität bei Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s (10 Mal schneller als USB 2.0) und Abwärtskompatibilität mit USB 2.0 bietet ein schnelles und einfach zu verwendendes Plug and Play-Erlebnis für Heim, Büro und Laptopbenutzer.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

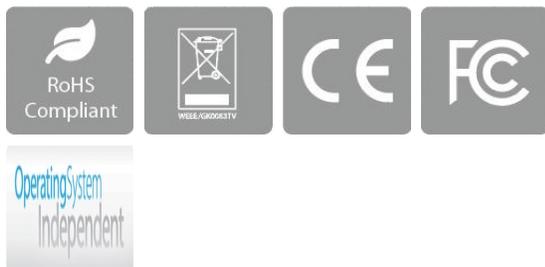

Anwendungen

- Laptopbenutzer, die Wert auf einfache Montage legen und nicht viele Kabel mitführen möchten
- Heim- oder Bürobutzer, die das eSATA-Gehäuse nicht häufig verlegen müssen (feste Entfernung/fester Standort)
- Schließen Sie ein eSATA-Gehäuse über eine häufig verfügbare USB-Schnittstelle an.

Merkmale

- Host-Schnittstelle entspricht den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen und bietet Datenübertragungsraten von bis zu 5 GBit/s.
- Kompatibel mit eSATA-Schnittstelle mit SATA Revision 2 und anderen SATA-Revisionen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 3 GBit/s
- Integriertes 1 m langes USB 3.0-Kabel und 30 cm langes eSATA-Kabel
- Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Systemen mit Unterstützung für USB 2.0-Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s
- Integrierte LED-Anzeigen für Link/Aktivität
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Chipset-ID	LucidPort - USB300

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	SATA II (3 Gbps)
Portvervielfältigung	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Getestet bis zu 2,0 TB

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - eSATA (7-polig, Daten)
Hostanschlüsse	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port

Hinweis eSATA-Port unterstützt nicht Port Multiplier.

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Link/Aktivität

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit 5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetypp Kunststoff

Produktlänge 4.5 ft [1.4 m]

Produktgewicht 2.9 oz [81 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 6.9 in [17.5 cm]

Paketbreite 5.5 in [14 cm]

Pakethöhe 1.2 in [30 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 4.6 oz [131 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB 3.0-auf-eSATA-Kabel
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.