


USB3.0接続ドッキングステーション デュアルDVIモニタ対応 縦置きスタンド付属

製品ID: USB3SDOCKDD

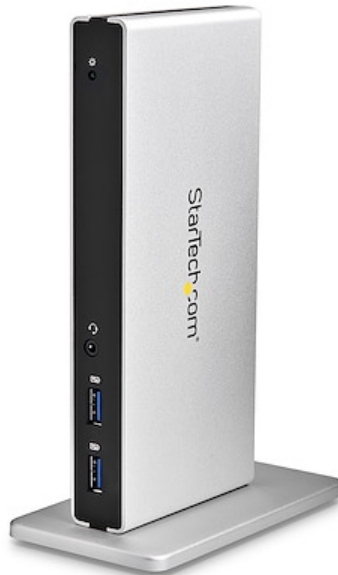

ノートパソコンをデュアルモニタのワークステーションとして使えるUSB 3.0ドッキングステーション。フレキシブルなセットアップオプションに対応します。


このデュアルDVIドッキングステーションは、2048x1152の解像度に対応し、ワークステーションにデュアルモニタ機能を追加します。画面スペースを増やすと、複数のアプリケーションに同時にアクセスでき、1台のディスプレイで参考資料を見ながらもう1台で文書を作成するなど、作業の自由度が高まります。2種類のディスプレイアダプタ((DVI - VGA変換アダプタ および DVI - HDMI変換アダプタ)が付属しており、複数タイプのディスプレイを使用することができます。

USB 3.0(USB 3.1 Gen

1)ポートは5口を搭載しており、このうち前面についている2口は、USBバッテリー充電仕様1.2に対応する急速充電ポートです。アクセスしやすく、ノートパソコンがドックに接続されていない状態でも、通常のUSBポートよりも高速でモバイル端末を充電することができます。ギガビットイーサネットポート、ヘッドセットジャック、オーディオとマイク別々の3.5mmポートなど、必須接続機能を備えています。さまざまな周辺機器を接続し、ノートパソコンをワークステーションとして活用できるドックです。

付属のスタンド(オプション)を使用し、ドックを立てて使うことも可能です。貴重なデスクスペースを無駄にしません。

認証、レポート、互換性

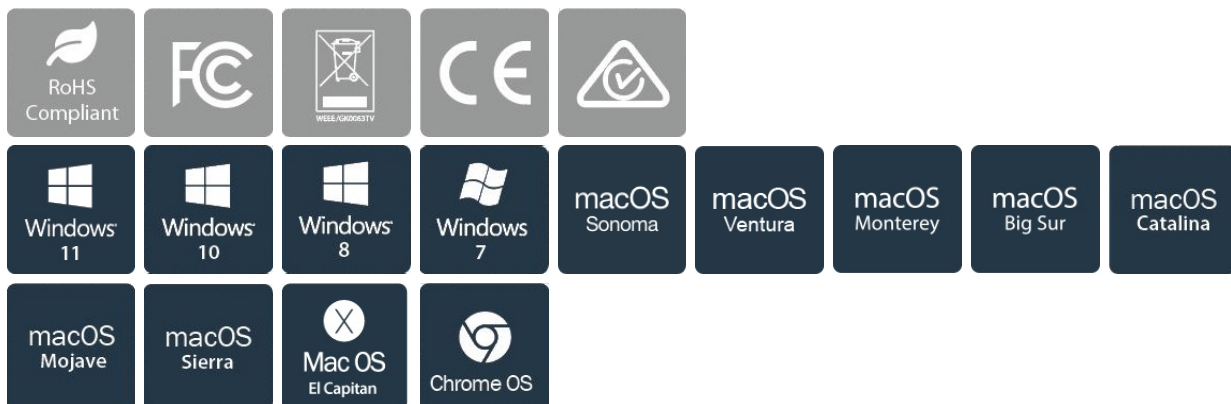

用途

- ・2台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理
- ・金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック
- ・既存のHDMI/VGA/DVIモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成

製品の特長

縦型省スペース設計: デスクに設置しやすいUSB-A接続マルチモニタードック。付属の専用スタンドで製品を垂直に立てて設置することで、デスクスペースを有効に活用

・デュアルディスプレイ対応: 最大解像度2048x1152に対応するデュアル DVI モニタードッキングステーション。2種類のディスプレイ変換アダプター (DVI - VGA 、 DVI - HDMI) が付属し、異なるタイプのモニターにも接続可能

・多様な周辺機器に対応: 5口のUSB 3.0 (USB 3.2 Gen1 5Gbps) ポート、ギガビットイーサネットポート、3.5mmヘッドホンコンボジャック (音声入出力用) などを搭載した多機能USBハブ

・急速充電対応: フロントパネルにあるのUSBポートは、USB急速充電ポート (USB Battery Charging Specification 1.2) 2口をフロントパネルに配置。ノートパソコンをドックに接続してもしなくても、デバイスの充電が可能

・StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
4Kサポート	なし
高速充電ポート	あり
対応ディスプレイ数	2
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab USB バッテリー充電仕様Rev. 1.2 USB 3.0 - USB 2.0/1.1の下位互換性もあり
チップセットID	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520, VIA/VLI - VL817

性能

最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
最大アナログ解像度	2048x1152 (VGA)
最大デジタル解像度	2048 x 1152 (デュアルリンク DVI/HDMI) より低い解像度にも対応しています。

	タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
	UASPサポート	あり
	互換性のあるネットワーク	10/100/1000 Mbps
	オートMDIX	あり
	フルデュプレックスサポート	あり
コネクタ		
	コネクタタイプ	1 – DVI-D [25ピン] 1 – DVI-I [29ピン] 2 – USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電) 3 – USB Type-A (USB 3.0, 5 Gbps) [9ピン] 1 – RJ-45 1 – 3.5mmステレオミニ (4極) 1 – USB 3.2 Type-B (9ピン, Gen1, 5Gbps)
ソフトウェア		
	OS互換性	Windows® XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11 macOS 10.6 – 10.12/10.14 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 Chrome OS™ v55+
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	USB 3.0ポートインターフェイス、USB 3.0ケーブルでホストコンピュータに接続 (USB 3.0ホストケーブル同梱)
	注意	HDMIおよびVGAアダプタが付属しています。 VGA アダプタはDVI-I (29ピン) ポートでのみ使用可能です。 DVI-I コネクタはDVI-I信号 (デジタルとアナログ) をサポートしています。 このUSBドッキングステーションは、ゲームなどグラフィックを多用する用途には適しません。
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 – 電源
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	0.7A
	出力電圧	12 VDC

出力電流	2A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	H
消費電力(W)	24W

環境条件

動作温度	0° C to 50° C (32° F to 122° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	5~85% RH

物理的特徴

色	ブラック & シルバー
エンクロージャタイプ	アルミ、プラスチック
ケーブル長	1000 mm [39.4 in]
製品縦	8.3 cm [3.3 in]
製品横	2.3 cm [0.9 in]
製品高さ	17.8 cm [7.0 in]
製品重量	285.0 g [10.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.1 cm [6.7 in]
パッケージ横	22.8 cm [9.0 in]
パッケージ高さ	8.0 cm [3.1 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.9 kg [2.0 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USB 3.0ノートパソコン用ドッキングステーション
	1 - 1m USB 3.0 ケーブル
	4 - ゴム足
	1 - スタンド
	2 - スタンドネジ
	1 - ドライバ

1 - DVI - VGA変換アダプタ

1 - DVI - HDMI アダプタ

1 - ユニバーサルACアダプタ
日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド

1 - ドライバCD

1 - 取扱説明書

Warranty Information

Warranty

整備品3年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。