

ドッキングステーション／USB 3.0接続／デュアルモニター／HDMI & DVIまたはVGA／3x
USB-Aハブ／ギガビットイーサネット／オーディオ／各種OS対応／USB-A マルチポート 変換アダプター

製品ID: USB3SDOCKHDV



USB 3.0対応ドッキングステーション。USB 3.0ポート3口、オーディオコネクタ(ヘッドフォン&マイク)、ギガビットイーサネットRJ45ポートを組み合わせて、作業を効率化する製品です。

この汎用ドックは、HDMI/DVI/VGA外付けモニターからの出力に対応し、すぐに自由な組み合わせでデュアルビデオを設定することができます。各ビデオ出力でHD解像度(最大2048x1152)とHDビデオ再生に対応しており、ノートパソコンのビデオ機能拡張に最適です。

ディスプレイの組み合わせオプション:


- ・ HDMI + VGA
- ・ HDMI + DVI

ドックに搭載のUSBハブは、USB 3.0ポート(x3)を備え、外付けハードドライブや有線マウスなどのUSB機器をノートパソコンに直接接続した場合と同じように使用できます。

RJ45イーサネットポートは10/100/1000 Mbpsのスピードに対応しています。有線ネットワークにすぐに接続することができます。

StarTech.com製のドッキングステーションは、コストの縮小に役立ち、ケーブル一本で迅速な展開が可能です。

認証、レポート、互換性

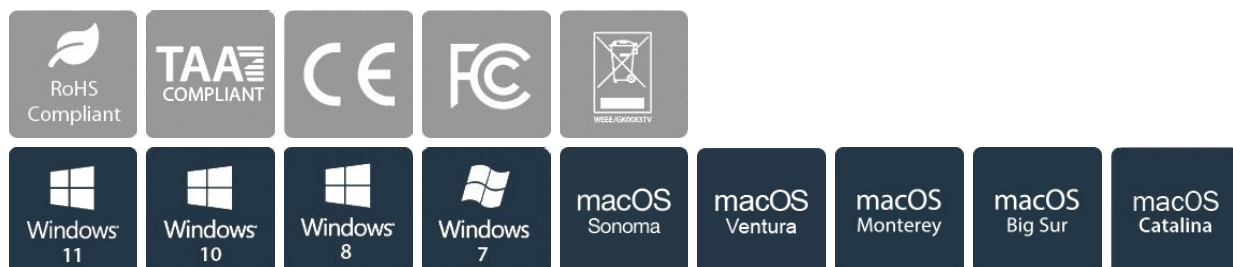



用途

- ・ 共有ワークスペース
- ・ ホット/リモートデスク
- ・ ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用

製品の特長

- ・ ユニバーサル
デュアルモニタードック: USB3.0接続の多機能ハブ。HDMI、VGAおよびDVI出力を備え、幅広いディスプレイの互換性を実現。最大1920x1080 (HDMI)、1920x1200 (DVI-D)、2048x1152 (VGA)に対応。TAA準拠
- ・ 作業効率の向上: 3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45ポートなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。
- ・ 洗練されたデザイン: オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境にマッチする高機能マルチポート変換アダプター。91cm USB 3.2 Gen 1ホストケーブル付属
- ・ 対応機種: Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作
- ・ 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS): 性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
4Kサポート	なし
高速充電ポート	なし
対応ディスプレイ数	2
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、USB 3.0
チップセットID	DisplayLink – DL-3900
	Genesys Logic – GL3520
	Realtek – RTL8211F

性能

最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

最大アナログ解像度	2048x1152 (VGA)
最大デジタル解像度	1920 x 1200 (DVI-D) 1920 x 1080 (HDMI) より低い解像度にも対応しています。
オーディオ仕様	HDMIポートはオーディオをサポートします。
タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)
互換性のあるネットワーク	10/100/1000 Mbps
オートMDIX	あり
フルデュプレックスサポート	あり

コネクタ

コネクタタイプ	2 – 3.5mmステレオミニ (3極) 1 – DVI-D [25ピン] 1 – HDMI [19ピン] 1 – RJ-45 3 – USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps) [9ピン] 1 – USB 3.2 Type-B (9ピン、Gen1、5Gbps) 1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン]
---------	---

ソフトウェア

OS互換性	Windows® XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11 macOS 10.6 – 10.12/10.14 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0, Chrome v69+Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04<br / >
-------	--

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	USB 3.0ポート搭載コンピュータシステム モニター、プロジェクタ、HTDVなど、HDMI対応のディスプレイ (デュアルディスプレイにする場合はDVI-DまたはVGA) とケーブル AC電源コンセント
---------------	---

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	1 A
出力電圧	5 VDC

出力電流	4 A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	B
消費電力(W)	20

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-10° C to 60° C (14° F to 140° F)
湿度	0~90% RH

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	0.9 m [3.0 ft]
製品縦	30.4 cm [12.0 in]
製品横	17.8 cm [7.0 in]
製品高さ	4.4 cm [1.7 in]
製品重量	295.0 g [10.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	19.5 cm [7.7 in]
パッケージ横	29.9 cm [11.8 in]
パッケージ高さ	6.9 cm [2.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.9 kg [1.9 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ドッキング ステーション
	1 - 91cm USB 3.0 ケーブル
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア
	1 - インストールCD
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。