


Lång Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - 0,25 mm² - 3 m

Produkt ID: USBAUB3MBK

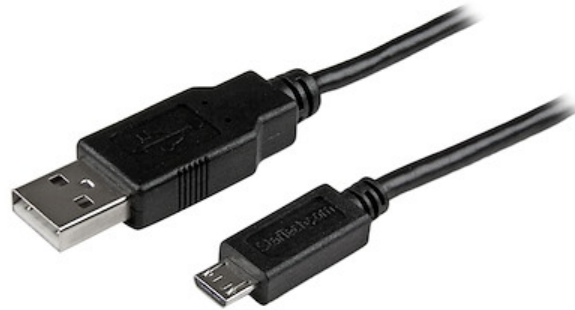

Trött på att sitta fast vid väggen när du laddar och använder din telefon eller surfplatta?

USBAUB3MBK Micro USB-kabel erbjuder 3 meter i kabellängd så att du kan ladda din enhet bekvämt och på avstånd. Kabeln har dessutom en tunn design som gör att du kan koppla in din enhet utan att ta ut den ur fodralet vid varje laddning eller synkronisering.

Ladda din enhet medan du gör anteckningar i styrelserummet, läser e-post på hotellrummet eller läser på ett café. Den 3 meter långa laddningskabeln överbryggar avstånds begränsningar och låter dig var uppkopplad även under tiden du laddar.

Få full laddningseffekt utan förlust av laddningstid även på avstånd upp till 3 meter från laddaren. Den kraftiga kabeln (0,25/0,05 mm²) gör att du kan ladda dina mobila enheter utan förlänga laddningstiden – vilket gör att du kan fortsätta vara uppkopplad och ladda med samma hastighet som med en kortare kabel.

Sluta att ta bort skyddet på din telefon eller surfplatta varje gång du skall ladda eller synka den. Kabeln har en slim Micro USB-kontaktgjutning som kan kopplas till i din enhet, även om den har ett skyddsfodral.

Denna USB A till Micro B-kabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ladda och synka dina Micro USB-utrustade mobila digitala enheter

Funktioner

- Ger 3 m kabellängd
- Smal Micro USB-kontaktgjutning
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB Micro-B (5-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Micro USB-kontaktgjutningen är 10 mm bred och 6 mm hög (se bild)
------	--

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24/30 AWG
Kabellängd	9.8 ft [3 m]
Produktlängd	9.8 ft [3 m]



Produktvikt 2.2 oz [61.3 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 4.9 in [12.4 cm]

Package Height 0.6 in [15 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.2 oz [62.3 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 3 m Mobile Charge Sync Micro USB-kabel - A till Micro B

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

