


0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Produkt-ID: USBAUB50CMBK

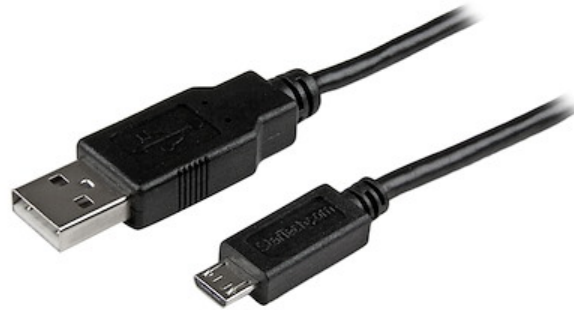

Das Micro USB-Kabel USBAUB50CMBK ist hervorragend für nähere Verbindungen geeignet und eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren von Micro USB-Mobilgeräten. Zudem kann mit dem schlanken Kabel das Gerät zum Laden und Synchronisieren angeschlossen werden, ohne es aus der Hülle zu nehmen.

Das kurze, 0,5 m lange Kabel ist hervorragend zum Laden im Fahrzeug oder zur Vermeidung von Kabelsalat beim Synchronisieren mit Ihrem Laptop geeignet und ist somit ideal für unterwegs und liefert einfache, saubere Verbindungen.

Ersetzen Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel, und führen Sie eines der Kabel als Zweitkabel in der Laptoptasche, dem Rucksack oder einer anderen Tragetasche mit sich.

Entfernen Sie nicht mehr die Hülle von Telefon oder Tablet bei jedem Laden oder Synchronisieren des Geräts. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro USB-Stecker ausgestattet, der am Gerät angeschlossen werden kann, ohne dieses aus der Schutzhülle zu entfernen.

Dieses hochwertige USB-A-auf-Micro-B-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre digitalen Micro USB-Mobilgeräte

## Merkmale

- Schlanker Micro USB-Stecker
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	USB Micro-B (5-polig)

---

### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Breite des Micro USB-Steckers beträgt 10 mm bei einer Höhe von 6 mm (siehe Zeichnung)
---------	---

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	19.7 in [50 cm]
Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
Produktbreite	0.2 in [5.0 mm]



Produkthöhe 0.2 in [5.0 mm]

Produktgewicht 0.7 oz [20.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Package Length 8.7 in [22.2 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 0.7 oz [21.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 0,5 m Micro-USB-Kabel für mobiles Laden und Synchronisieren - A auf Micro B

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

