


Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 2 EDR Wireless Netzwerkadapter

Produkt-ID: USBBT2EDR2



Der USB-auf-Klasse 2-Bluetooth-Adapter mit EDR USBBT2EDR2 ist ein besonders kleiner Adapter, der einem Computer über einen verfügbaren USB-Port Bluetooth-Funktionalität verleiht. So können Sie Geräte drahtlos in einer Entfernung bis zu 10 m und bei minimalem Stromverbrauch verbinden. Dieser Adapter unterstützt die Bluetooth v2.1-Spezifikation und Enhanced Data Rate (EDR) für Datenübertragungsraten bis zu 3 MBit/s und ist dank der geringen Größe bequem zu transportieren und beim Anschließen an einen Computer unauffällig. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

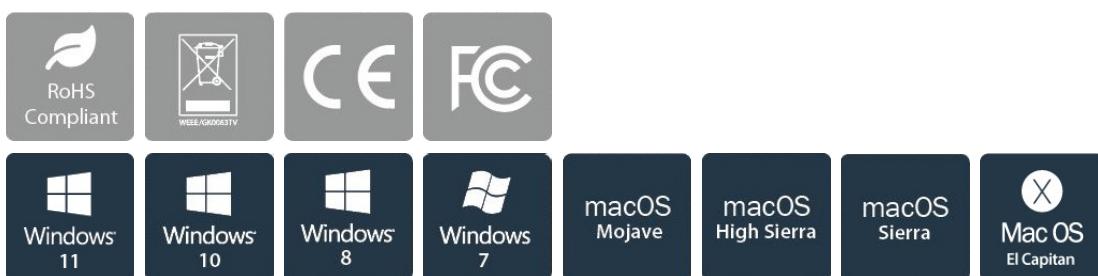

Anwendungen

- Schließen Sie Bluetooth-Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus oder Smartphones an Ihr Computersystem an
- Reduzieren Sie Kabelsalat durch Nutzung drahtloser Bluetooth-Geräte (wie Tastatur und Maus) statt herkömmlicher kabelgebundener Geräte

- Schließen Sie Peripheriegeräte an einem Remote-Standort/sicheren Standort drahtlos an einen Computer an
- Schließen Sie Peripheriegeräte in industriellen Umgebungen so an, dass der Computer außerhalb des Arbeitsbereichs aufgestellt werden kann

Merkmale

- Kompatibel mit Bluetooth v2.1 und EDR
- Klasse 2-Gerät mit 10 m Reichweite
- Ultra-kompakte Form
- Unterstützung für Enhanced Data Rate mit Datenübertragungsraten bis zu 3 MBit/s
- LED-Anzeigen für Betrieb/Standby

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Schnittstelle USB 1.1

Antennenkonfiguration Chip Antenna

Industrienormen Bluetooth v2.1 + EDR

Chipset-ID CSR - BC0401PC08

Leistung

Max. Datenübertragungsrate 3 Mbit/s

Frequenzbereich 10m (32ft)

Frequenz 2.4 GHz ISM

Modulation GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK

MTBF 12.000 Stunden

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) Bluetooth Klasse 2.0

1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Mac OS® 10.6 bis 10.14

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Standby

Strom

Stromverbrauch 0.1W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Lagertemperatur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Feuchtigkeit 75% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz
Gehäusetype Kunststoff
Produktlänge 0.8 in [20 mm]
Produktbreite 0.4 in [1.0 cm]
Produkthöhe 0.2 in [0.6 cm]
Produktgewicht 0.1 oz [2 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1
Paketlänge 6.9 in [17.4 cm]
Paketbreite 5.7 in [14.4 cm]

Pakethöhe 1.7 in [44 mm]

Versandgewicht 0.2 lb [0.1 kg]
(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - USB-auf-Bluetooth-Adapter

1 - Treiber-CD

1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.