


45 cm internes 5pin USB IDC Mainboard Header Kabel - Buchse/Buchse

Produkt-ID: USBINT5PIN

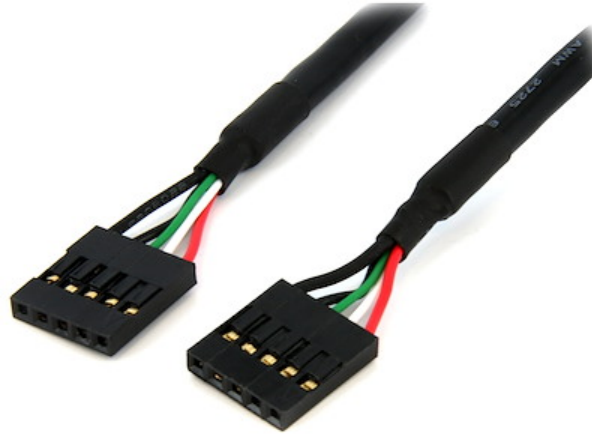

Dieses 45 cm lange interne USB IDC-Kabel verfügt über zwei 5-polige USB-Hauptplatinen-Header-Anschlüsse, sodass Sie einen Frontblenden-USB-Hub oder Kartenleser direkt an Hauptplatinen-Header-Ports anschließen können. Dieses Kabel bietet eine Lösung, um Multifunktions-Frontblenden oder andere Geräten, die interne USB-Ports benutzen, direkt an die Hauptplatine oder Erweiterungskarte anzuschließen und bietet einen USB-IDC (Header)-Anschluss ohne zusätzliche Karten installieren oder externe Kabel zu rückseitigen Ports führen zu müssen. Das 45 cm lange interne IDC USB 5-polige-Hauptplatinen-Header-Kabel besteht aus hochwertigen Materialien, wurde für dauerhafte Leistung entwickelt und kommt mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Frontblenden-USB-Ports an die Hauptplatine oder Erweiterungskarte an.
- Schließen Sie rückseitige USB-Erweiterungskarten an die Hauptplatine an.

Merkmale

- Nutzt standardmäßige USB 2.0-Pol- und Farbzusweisungen
 - 45 cm lang
-

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Anzahl von Leitern	5

Steckverbinder

Steckverbinder A	IDC (5-polig, Mainboard-Header)
Steckverbinder B	IDC (5-polig, Mainboard-Header)

Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Feuchtigkeit	30%-75% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	18.0 in [45.7 cm]
Produktlänge	18.0 in [45.7 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	0.4 oz [11.3 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.6 oz [17.3 g]



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 45 cm IDC 5-poliges internes USB-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

