


2-poorts USB moederbord header adapter

Productcode: USBMBADAPT2

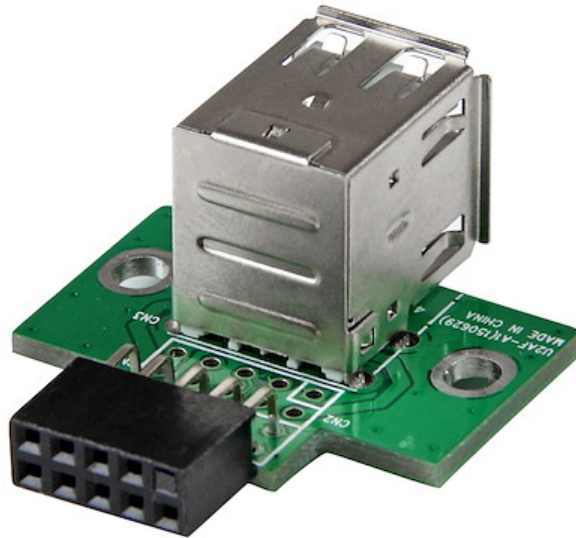

Deze USB A naar USB moederbord 4-polige header kan direct in een moederbord USB header worden gestoken, waardoor u beschikt over twee standaard USB A vrouwelijke poorten.

Een voordelige oplossing voor elke applicatie waarvoor interne USB 2.0 vrouwelijke poorten nodig zijn, inclusief het gebruik van een bootable USB flashdrive als een SSD of het verzamelen van data in ingebbedde applicaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

Connector(en)

Garantiebeleid

Lifetime

Type connector(en)

1 - IDC (10-polig, moederbord-header)

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Groen
Lengte product	0.0 in [0.0 mm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	0.3 oz [9.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	0.8 in [2.0 cm]
Package Height	9.1 in [23.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [30.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poorts USB Moederbord Header Adapter
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.