

4U Wall Mount Rack - 19" Wall Mount Patchpanel Bracket - 35cm Diep (Low Profile) -
Muurbeugel voor Netwerk Switches, IT Apparatuur - Wandmontage - Max. 20 kg

Productcode: WALLMOUNT4




Met de 4U muurbeugel voor de montage van patchpanelen en netwerkkapapparaat kan u allerlei data-/IT-apparaat met een maximumgewicht van 20 kg, en een maximum diepte van 35 cm, aan de wand monteren. Het is de perfecte oplossing voor plaatsen met weinig ruimte zoals SoHo (small office, home office) of voor uw kleinere serverruimtes, omdat het geen vloerruimte in beslag neemt.

De wall mount bracket is volledig van staal gemaakt en is geschikt voor wandmontage van patchpanelen of andere 19 inch rack apparatuur en voor het organiseren van kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF. De stevige, duurzame constructie is met name handig in ruwe omgevingen. En omdat de onderlinge afstand van de wandmontagegaten van het open-frame wand rack 40 cm is, zijn ze bij uitstek geschikt voor gipsmuren voor een eenvoudige en veilige bevestiging aan de steunbalken.

Bij de wandmontagesteun worden kooimoeren en schroeven geleverd, zodat u geen aparte montagemiddelen hoeft te kopen. De beugel is ideaal voor de montage van apparatuur met een diepte tot 30cm zodat er voldoende ruimte voor de kabels overblijft.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

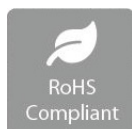

Toepassingen

- Monteer patchpanelen en andere slanke 19" apparatuur aan de wand

Eigenschappen

- **4U WALL MOUNT RACK:** Dit 19" low-profile wall mount rack heeft een maximale montagediepte van 35 cm en wordt aanbevolen voor netwerkkapapparaat tot 30 cm diep, zodat er ~5cm overblijft voor kabels; maximumgewicht 20 kg
- **EENVOUDIG TE INSTALLEREN:** De 4U wall mount patchpanel bracket wordt volledig gemonteerd geleverd inclusief 16x M6 schroeven en 16x M6 kooimoeren - Eenvoudige installatie zonder extra kosten voor bevestigingsmateriaal
- **KOUDGEWALSTE STALEN CONSTRUCTIE:** Het wandmonteerbare data rack heeft een sterke constructie voor een veilige en stevige montage; inclusief bevestigingsmaterialen; geschikt voor montage steunbalken (40cm tussen bevestigingsgaten)
- **EENVOUDIG KABELMANAGEMENT:** De kleine muurbeugel is geschikt voor allerlei apparaten en is ontworpen met efficiëntie in gedachten: een toegang aan de achterkant zorgt voor een eenvoudig kabelmanagement in uw netwerkkast, serverruimte of bedradingskast
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze wandmonteerbare beugel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	4U
Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd
	U-markeringen
	wandmonteerbaar
	Aardingslip(pen)
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties		
	Weight Capacity	44.1 lb [20 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	13.8 in [35.0 cm]
	Breedte product	19.6 in [49.8 cm]
	Hoogte product	7.2 in [18.4 cm]
	Gewicht product	10.9 lb [5.0 kg]
	Maximale montagediepte	13.8 in [35 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	15.4 in [39.0 cm]
	Package Width	21.1 in [53.7 cm]
	Package Height	9.0 in [22.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	10.1 lb [4.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Muurbeugel voor patchpaneel 16 - M6 schroeven 16 - M6 kooimoeren 16 - M6 ronde kunststof onderleggingen 4 - Kunststof wandankers

4 - M5-25 platkopschroeven

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.