


Rack de 4U Abisagrado de Montaje en Pared para Panel de Parcheo - de 15cm (6in) de Profundidad - Rack Giratorio de 19 Pulgadas para Equipo de Red poco Profundo - 15kg

ID del Producto: WALLMOUNTH4

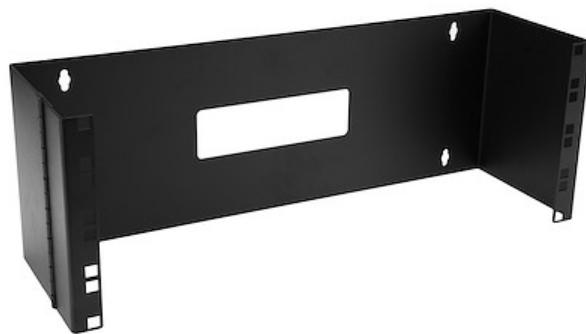

El Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas para Paneles de Conexión, WALLMOUNTH4 tiene una profundidad de 6 pulgadas y un robusto diseño que lo hace un producto fiable para el montaje en pared de paneles de conexión u otros equipos de red de línea delgada de 19 pulgadas de ancho.

El soporte para pared de panel de parcheo tiene un diseño con bisagras que facilita el acceso a los puertos, cables y botones de configuración. Sus agujeros de montaje en pared, espaciados a 40,6cm entre sí, resultan ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajustan a los agujeros con taca de pared estándar.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite instalar paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas en la pared

Características

- **FÁCIL ACCESO AL EQUIPO:** Presenta un diseño con bisagras para facilitar el acceso a los botones de configuración, los puertos y los cables, así como a la parte posterior del equipo para facilitar su ajuste

- **CONSTRUCCIÓN SÓLIDA:** Fabricado en acero laminado en frío resistente, este soporte giratorio para panel de conexiones está diseñado para proporcionar una solución fiable para montar equipos de red delgados de 19 pulgadas en una pared
- **TAMAÑO ESTANDARIZADO DE LAS PERFORACIONES:** El soporte de pared con bisagras 4U está colocado a 16 pulgadas de distancia (40,6cm), coincidiendo exactamente con el estándar de construcción de paneles de yeso para garantizar un anclaje seguro a la pared
- **ESPACIO DE TRABAJO OPTIMIZADO:** Este duradero soporte de panel de conexiones 4U con bisagras para montaje en pared tiene una profundidad de montaje máxima de 14,8 cm y una capacidad de peso máxima de 15kg
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este soporte para panel de conexiones está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	4U
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	33.1 lb [15 kg]
--------------------	-----------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	6.0 in [15.2 cm]
Ancho del Producto	6.0 in [15.2 cm]
Altura del Producto	6.8 in [17.2 cm]
Peso del Producto	4.9 lb [2.2 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	5.8 in [14.8 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
Ancho de la Caja	20.8 in [52.8 cm]
Altura de la Caja	8.9 in [22.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.8 lb [3.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rack para Montaje en Pared
	4 - Tornillos M6
	4 - Tuercas Enjauladas M6
	4 - Arandelas de Plástico
	4 - Tornillos para Pared
	4 - Anclajes Plásticos

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.