


Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion

N° de produit: WALLMOUNTH4

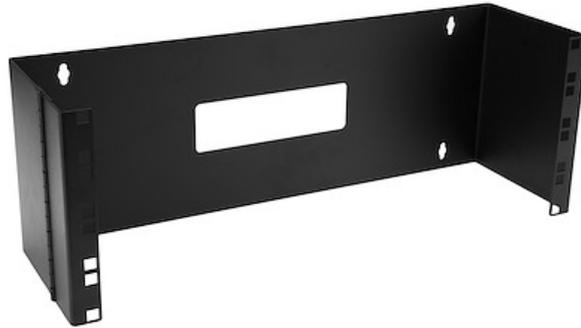

Le support de fixation murale à charnières 4U 48 cm pour tableaux de connexion WALLMOUNTH4 mesure 15 cm de profondeur et offre une conception robuste pour une solution de montage mural fiable pour tableau de connexion ou autre équipement réseau Slim 48 cm.

Équipé de charnières, le support de montage mural pour panneaux de brassage permet d'accéder facilement aux boutons de configuration, aux ports et aux câbles. Les trous de montage mural sont espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé sur presque tous les murs grâce à l'espacement d'ancrage de cadre mural classique.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Tableaux de connexion à fixation murale ou autres équipements Slim 48 cm à montage en rack

Spécifications techniques

- **ACCÈS FACILE À L'ÉQUIPEMENT** : Le support mural pour panneau de brassage est doté d'une conception à charnières qui facilite l'accès aux boutons de configuration, aux ports et aux câbles, ainsi qu'à l'arrière de l'équipement monté pour un réglage aisé

- **FABRICATION ROBUSTE** : Fabriqué en acier laminé à froid, ce support pivotant pour panneau de brassage est conçu pour offrir une solution fiable pour le montage d'équipements de réseau 19 pouces sur un mur
- **DIMENSIONNEMENT STANDARDISÉ DES TROUS** : Le support de panneau de brassage mural à charnière 4U est positionné à 16" d'intervalle, ce qui correspond à la structure standard de construction de cloisons sèches, afin de garantir un ancrage simple/sûr au mur
- **ESPACE DE TRAVAIL OPTIMISÉ** : Ce support de panneau de brassage mural à charnière 4U durable a une profondeur de montage maximale de 14,8 cm et une capacité de poids maximale de 15 kg
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce support de panneau de brassage est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	4U
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	33.1 lb [15 kg]
-----------------	-----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	6.0 in [15.2 cm]
---------------------	------------------

Largeur du produit	6.0 in [15.2 cm]
Hauteur du produit	6.8 in [17.2 cm]
Poids du produit	4.9 lb [2.2 kg]
Profondeur de montage maximal	5.8 in [14.8 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Longueur du Paquet	7.5 in [19.0 cm]
Package Width	20.8 in [52.8 cm]
Package Height	8.9 in [22.6 cm]
Poids brut	7.8 lb [3.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Rack mural
	4 - Vis M6
	4 - Écrous cage M6
	4 - Rondelles de plastique
	4 - Vis de fixation murale
	4 - Chevilles en plastique

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis