


Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

ID prodotto: WALLMOUNTH4

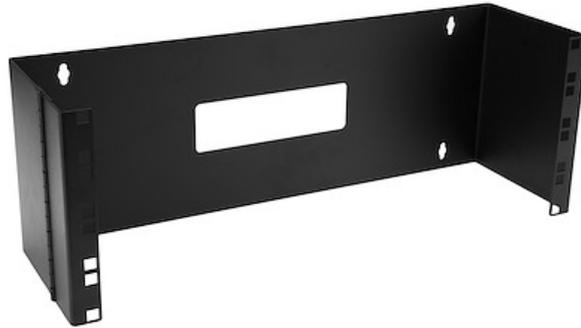

La staffa di montaggio a parete per pannello patch è dotata di design a cerniera per un facile accesso ai pulsanti di configurazione, porte e cavi. I fori sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, rendendo la staffa idonea al montaggio su quasi tutti i tipi di pareti, in base alla comune spaziatura dei montanti del telaio delle pareti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Quadri per prese per montaggio a parete e altre apparecchiature per montaggio a rack con spessore di ca. 50 cm

Caratteristiche

- **FACILE ACCESSO ALLE APPARECCHIATURE:** La staffa per pannelli patch è dotata di un design a cerniera che facilita l'accesso ai pulsanti di configurazione, alle porte e ai cavi, nonché alla parte posteriore dell'apparecchiatura per una facile regolazione
- **COSTRUZIONE ROBUSTA:** Realizzato in robusto acciaio laminato a freddo, questo rack per patch panel di rete è progettato per fornire una soluzione affidabile per il montaggio di apparecchiature di rete/dati/informatiche da 19 pollici su una parete

- **DIMENSIONI DEI FORI STANDARDIZZATE:** Con fori di montaggio a parete posizionati a 40,64 cm l'uno dall'altro questo rack è una soluzione di montaggio robusta e sicura per le vostre attrezzature e si adatta alle strutture standard dei muri in cartongesso
- **SPAZIO DI LAVORO OTTIMIZZATO:** questa resistente staffa per pannelli patch a parete incernierata 4U ha una profondità massima di montaggio di 14,8 cm e una capacità di peso massima di 15 kg
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa staffa di montaggio a parete è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	4U
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	33.1 lb [15 kg]
-----------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Altezza prodotto	6.8 in [17.2 cm]

Peso prodotto	4.9 lb [2.2 kg]
Profondità di montaggio massima	5.8 in [14.8 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	7.5 in [19.0 cm]
Package Width	20.8 in [52.8 cm]
Package Height	8.9 in [22.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.8 lb [3.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - rack montaggio a parete
	4 - Viti M6
	4 - Dadi ingabbiati M6
	4 - Rondelle in plastica
	4 - viti da parete
	4 - dispositivi di ancoraggio in plastica

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.